

## Kompaktzylinder ISO 21287 - Serie 32

Produktcode: 32CF2A063A050

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 16:17

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                                  |                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                     | 32                                                                                                           |
| <b>Version</b>                   | CF = selbstdämpfend mit Innengewinde (von Ø32 bis Ø100)                                                      |
| <b>Funktion</b>                  | 2 = doppeltwirkend                                                                                           |
| <b>Werkstoff</b>                 | A = Köpfe, Rohr und Kolben AL eloxiert - Kolbenstangendichtung, Kopf- und Deckeldichtung + Kolbendichtung PU |
| <b>Diameter (mm)</b>             | 63                                                                                                           |
| <b>Bauart</b>                    | A = Standard                                                                                                 |
| <b>Zylinderhub (mm)</b>          | 50                                                                                                           |
| <b>Dichtungsoptionen</b>         | = Standard                                                                                                   |
| <b>Stangenlänge (mm)</b>         | 0                                                                                                            |
| <b>Kolbenstangenlänge 2 (mm)</b> | 0                                                                                                            |
| <b>Zertifizierungen</b>          | = Standard                                                                                                   |

# Kompaktzylinder ISO 21287 - Serie 32

Produktcode: 32CF2A063A050

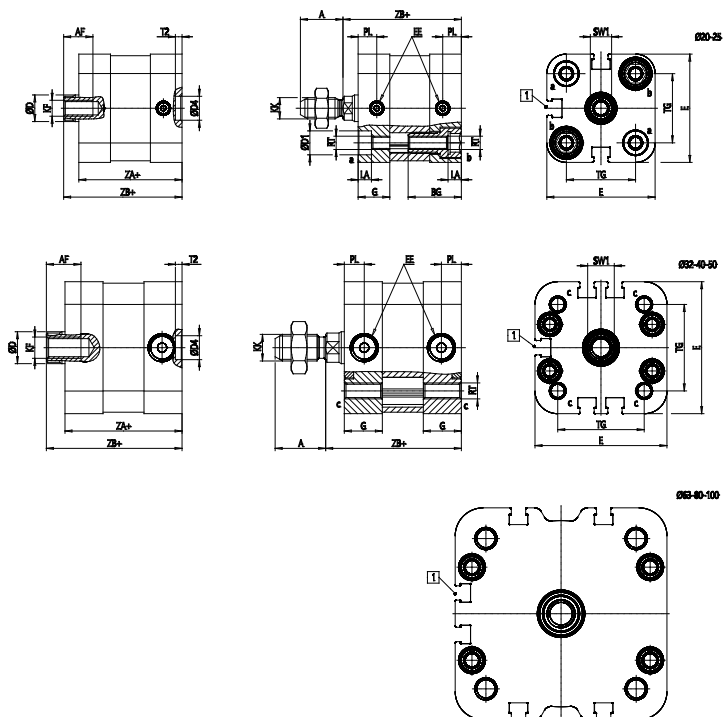

## MAßE

|          |          |
|----------|----------|
| A (mm)   | 22       |
| AF (mm)  | 16       |
| BG (mm)  | 0.0      |
| G (mm)   | 14       |
| Ø (mm)   | 16       |
| Ø (mm)   | 0        |
| D4 (mm)  | 12       |
| D5 (mm)  | 10       |
| D6 (mm)  | 22       |
| D7       | M6       |
| D8 (mm)  | 6        |
| E (mm)   | 79.6     |
| EE       | G1/8     |
| H (mm)   | 12       |
| KF       | M10      |
| KK       | M12x1,25 |
| LA (mm)  | 0        |
| L4 (mm)  | 50       |
| PL (mm)  | 7.6      |
| RT       | M8       |
| SW1 (mm) | 13       |
| T2 (mm)  | 4        |
| T3 (mm)  | 7        |

|         |      |
|---------|------|
| TG (mm) | 56.5 |
| ZA (mm) | 49.0 |
| ZB (mm) | 57.0 |
| ZC (mm) | 65   |