

3/2-way solenoid valve, G1/4, monostable - Mod. 334... Mod 344... - Serie 3

Produktcode: 334-E15-02

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 02:08

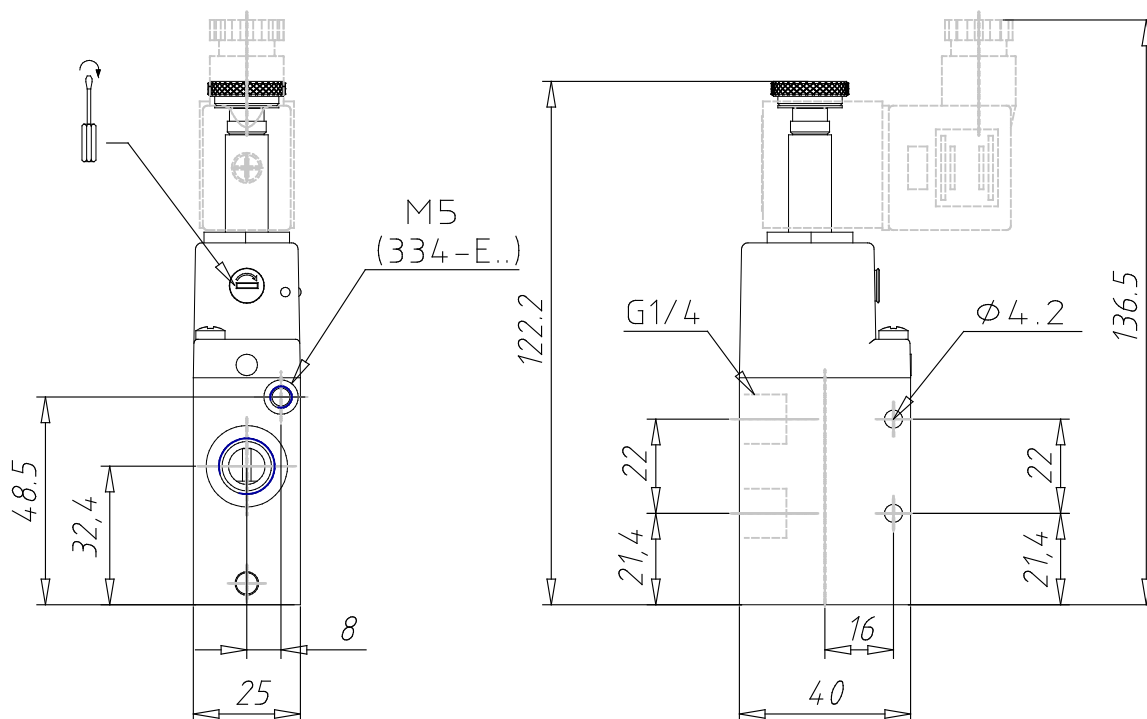
Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



■ TECHNISCHE DATEN

Mod.	334-E15-02
Montage	Einzelventil
Funktion	3/2NC
Durchfluss (Nl/min)	1300
Arbeitsdruck	-0.9 ÷ 10
Vorsteuerdruck	2.5 ÷ 10
Manuelle überschreitung	= bistabil Standard
Spulenabmessungen	Kein Solenoid
Spannungen	

Produktcode: 334-E15-02

**MAßE**

Mod.	334-E15-02
Montage	Einzelventil
Funktion	3/2NC
Durchfluss (l/min)	1300
Arbeitsdruck	-0.9 ÷ 10
Vorsteuerdruck	2.5 ÷ 10
Manuelle überschreitung	= bistabil Standard
Spulenabmessungen	Kein Solenoid
Spannungen	