

5/2-Wegeventil, G1/2, monostabil - Serie 4

Produktcode: 452C-015-50-A6D

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 01:06

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Mod.	452C-015-50
Funktion	5/2
Durchfluss (Nl/min)	2500
Arbeitsdruck	2.5 ÷ 10
Manuelle überschreitung	= bistabil Standard
Spulenabmessungen	A6 = 32x32
Spannungen	D = 110 V 50/60 Hz - 12 VA

5/2-Wegeventil, G1/2, monostabil - Serie 4

Produktcode: 452C-015-50-A6D

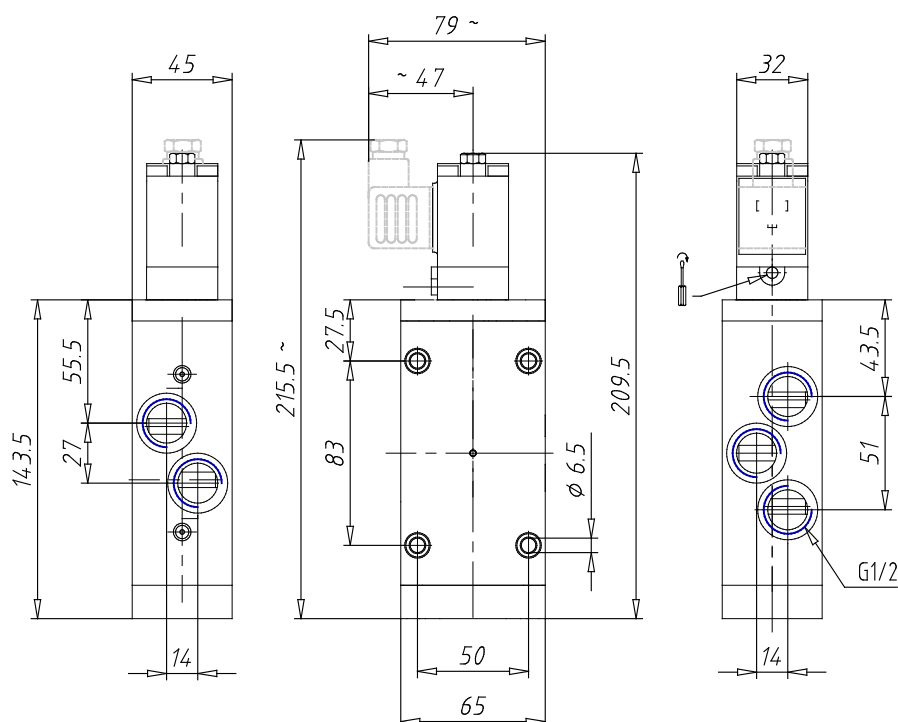

MAßE

Mod.	452C-015-50
Funktion	5/2
Durchfluss (Nl/min)	2500
Arbeitsdruck	2.5 ÷ 10
Manuelle überschreitung	= bistabil Standard
Spulenabmessungen	A6 = 32x32
Spannungen	D = 110 V 50/60 Hz - 12 VA