

## Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 52

Produktcode: 52G2C25A0300

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 23:06

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

<b>Serie</b>	52G2C25A
<b>Kolbendurchmesser (mm)</b>	25
<b>Version</b>	G = mit Gleitlager
<b>Funktion</b>	2 = doppeltwirkend, gedämpft
<b>Werkstoffe</b>	C = Profilrohr Aluminium eloxiert, Dichtungen PU und NBR, Kompakt-Schlitten
<b>Bauart</b>	A = Standard
<b>Zylinderhub (mm)</b>	300

# Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 52

Produktcode: 52G2C25A0300

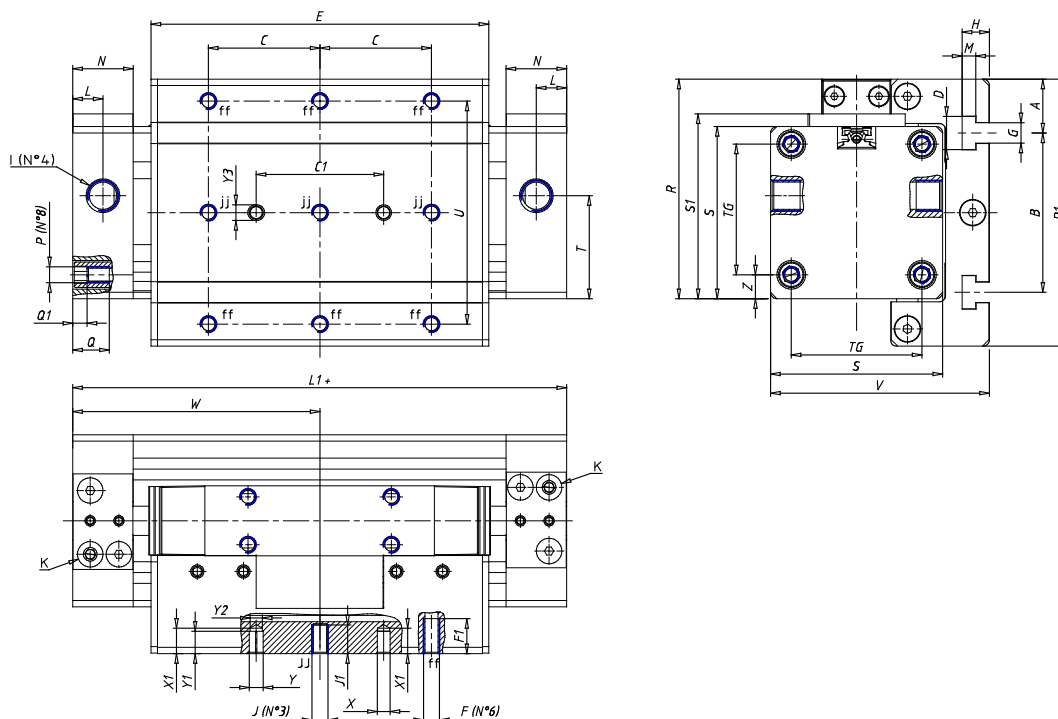

## MAßE

W (mm)	67.5
E (mm)	94.0
L1 (mm)	135
I	G1/8
Gewindelänge (mm)	50
G (mm)	6.5
N (mm)	19
leicht (mm)	9.5
Ø A (mm)	12.5
Ø X (mm)	4.0
S1 (mm)	49
t (mm)	25.0
Z (mm)	4.5
C1 (mm)	40
C (mm)	30
U (mm)	30
F	M5
F1 (mm)	8.0
H (mm)	8.5
V (mm)	59.0
S (mm)	45
R (mm)	60
P	M4

TG (mm)	36
Q (mm)	11
Q1 (mm)	3
T1 (mm)	13.5
T2 (mm)	29.5
T3 (mm)	13.5
T4 (mm)	28.5
L2 (mm)	8.0
L3 (mm)	11.0
D (mm)	10.5
M (mm)	4.5
J	-
JP (mm)	0.0
J1 (mm)	0
R1 (mm)	75.0
X1 (mm)	5.5
Y (mm)	4.5
Y1 (mm)	4.5
Y2 (mm)	4
Y3 (mm)	4
R2 (mm)	71.0