

## Linearantriebe vertikal - Serie 5V

Produktcode: 5VS050TBL0100AS1

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 00:14

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

<b>Serie</b>	5V
<b>Baugröße</b>	S = quadratischer Abschnitt
<b>Größe</b>	050
<b>Bauart</b>	TBL = Zahnriemen
<b>Hub (mm)</b>	100
<b>Version</b>	A= standard
<b>Schlitten</b>	S= standard
<b>Anzahl Schlitten</b>	1 = 1 Schieber
<b>Endplatten-typ</b>	= standard

## Linearantriebe vertikal - Serie 5V

Produktcode: 5VS050TBL0100AS1

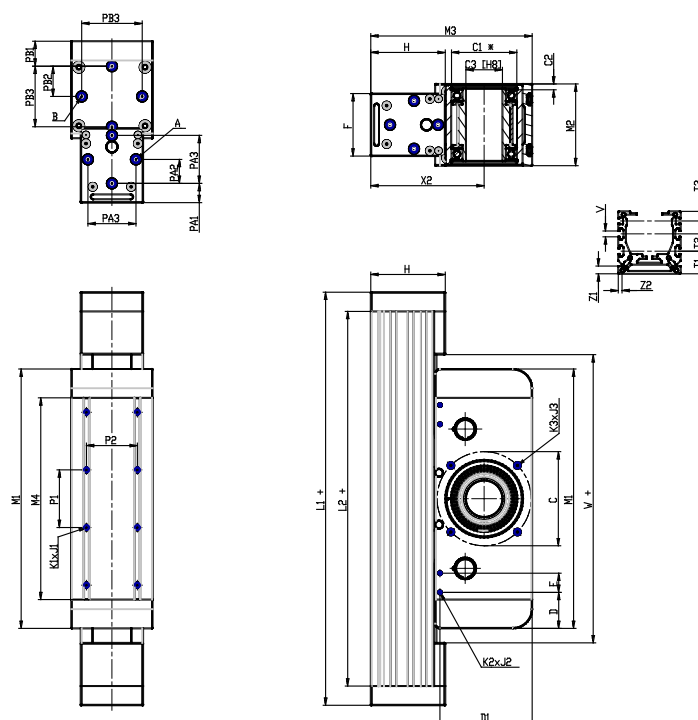

### MAßE

A	M5x7.5
B	M5x7.5
C (mm)	72
C1 (mm)	52
C2 (mm)	4.5
C3 (mm)	26
D (mm)	30.0
D1 (mm)	76
E (mm)	20
F (mm)	50
H (mm)	60.0
L1 (mm)	380
L2 (mm)	350
M1 (mm)	230
M2 (mm)	65
M3 (mm)	133
M4 (mm)	185
P1 (mm)	40
P2 (mm)	40
PA1 (mm)	14.5
PA2 (mm)	20.0
PA3 (mm)	40
PB1 (mm)	21

PB2 (mm)	25.0
PB3 (mm)	50
X2 (mm)	94.3
W (mm)	260
K1xJ1	M4x4.7
K2xJ2 (mm)	M3x6
K3xJ3 (mm)	m5x7.5
Z1 (mm)	8
Z2 (mm)	4
V (mm)	6
T1 (mm)	20.0
T2 (mm)	
T3 (mm)	10