

## Edelstahlzylinder - Serie 97

Produktcode: 97A2A040A0075V

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 14:24

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

<b>Serie</b>	97
<b>Version</b>	A = Schwenklager vorne
<b>Funktion</b>	2 = doppeltwirkend, gedämpft
<b>Werkstoff</b>	A = Rostfreier Stahl 1.4301- Dichtungen PU
<b>Diameter (mm)</b>	40
<b>Bauart</b>	A = Standard mit Kopfmutter V und Überwurfmutter U
<b>Hub (mm)</b>	75
<b>Kolbenstangenlänge (mm)</b>	0
<b>Kolbenstangendichtung in FKM</b>	V = Kolbenstangendichtung in FKM

## Edelstahlzylinder - Serie 97

Produktcode: 97A2A040A0075V

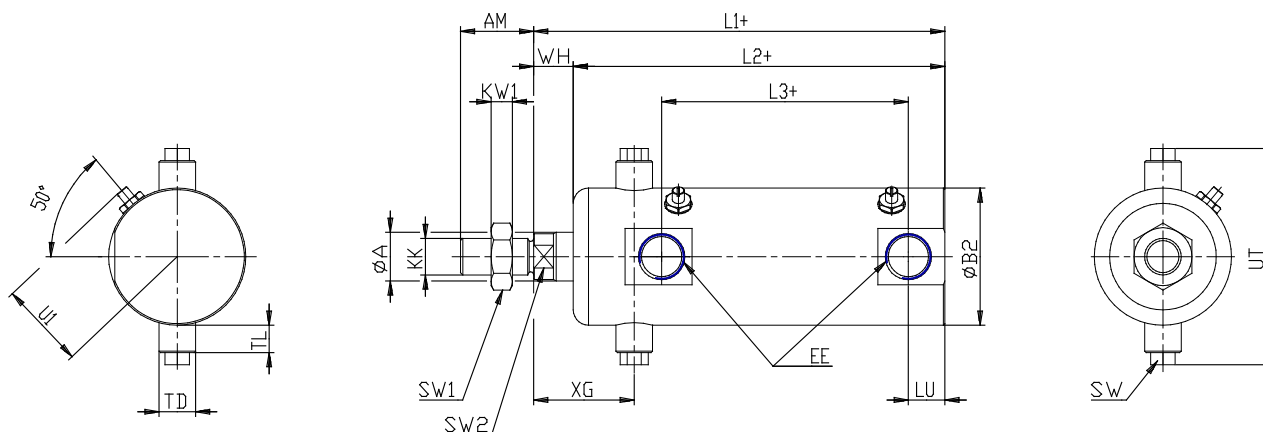

### MAßE

Ø A (mm)	16
AM (mm)	24
Ø B (mm)	-
Ø B2 (mm)	45
CB (mm)	-
CX (mm)	-
EE	G1/4
EP (mm)	-
EX (mm)	-
EW (mm)	-
F (mm)	6
G (mm)	50
KK	M12X1,25
PL (mm)	0.0
SW (mm)	8
SW1 (mm)	19
KW1 (mm)	7
SW2 (mm)	13
U1 (mm)	27
WH (mm)	13.0
L1 (mm)	135.0
L2 (mm)	122.0
L3 (mm)	81

L4 (mm)	-
L7 (mm)	-
L (mm)	-
LT (mm)	-
LU (mm)	12
KW (mm)	-
Ø KV (mm)	-
XD (mm)	-
XG (mm)	33
TD (mm)	12
TL (mm)	9
UB (mm)	-
UT (mm)	71
ZC (mm)	-
Z (mm)	-