

## Winkelsitzventile - Serie ASX

Produktcode: ASX20-W015G1-04012

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 12:07

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

Serie ( )	AS
Antriebstyp ( )	X = metallantrieb
Körpermaterial ( )	2 = Edelstahl 316 (DN8 - DN80)
Funktion ( )	0 = 2/2 NO
Durchflussrichtung ( )	W = unter dem Sitz (Wasserschlag)
Durchmesser ( )	DN 15
Verbindung ( )	G1 = gewinde BSP DIN 228-1
Aktorgroße ( )	040
Aktuormaterial ( )	1 = edelstahl 304
Dichtungen ( )	2 = für Standardtemperatur -10 / 180 ° C
Optionen ( )	= keine

## Winkelsitzventile - Serie ASX

Produktcode: ASX20-W015G1-04012

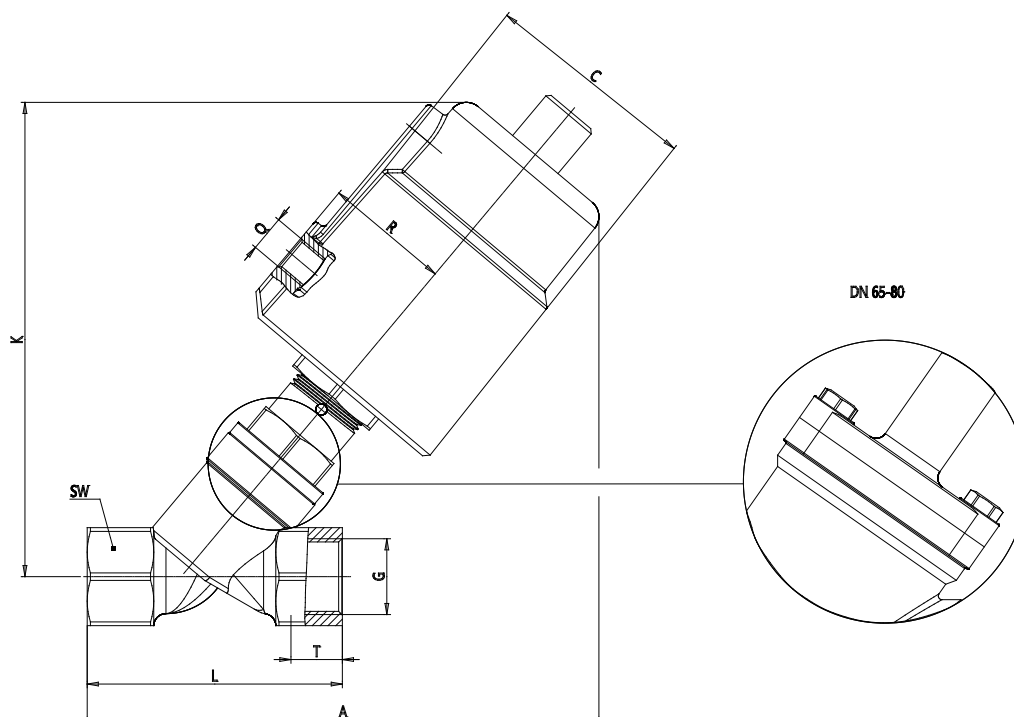

### MAßE

G ( )	1/2"
T ( mm)	15
A ( mm)	124
L ( mm)	68
SW ( mm)	27
C ( mm)	50.5
R ( mm)	27
K ( mm)	112
Q ( )	1/8"
ØD DIN11850-2 ( mm)	
S DIN11850-2 ( mm)	
ØD DIN11850-3 ( mm)	
S DIN11850-3 ( mm)	
HA ( mm)	
HL ( mm)	
ØM ( mm)	
ØN ( mm)	
ØP ( mm)	
ØE ( mm)	
NxØF ( mm)	
B ( mm)	
H ( mm)	
ØC ( mm)	

ØB ( mm)	
ØD ( mm)	
unter dem Sitz ( Kg)	0.9
über dem Sitz ( Kg)	0.9