

Winkelsitzventile - Serie ASX

Produktcode: ASX20-W015G1-05012

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 01:12

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie ()	AS
Antriebstyp ()	X = metallantrieb
Körpermaterial ()	2 = Edelstahl 316 (DN8 - DN80)
Funktion ()	0 = 2/2 NO
Durchflussrichtung ()	W = unter dem Sitz (Wasserschlag)
Durchmesser ()	DN 15
Verbindung ()	G1 = gewinde BSP DIN 228-1
Aktorgroße ()	050
Aktuormaterial ()	1 = edelstahl 304
Dichtungen ()	2 = für Standardtemperatur -10 / 180 ° C
Optionen ()	= keine

Winkelsitzventile - Serie ASX

Produktcode: ASX20-W015G1-05012

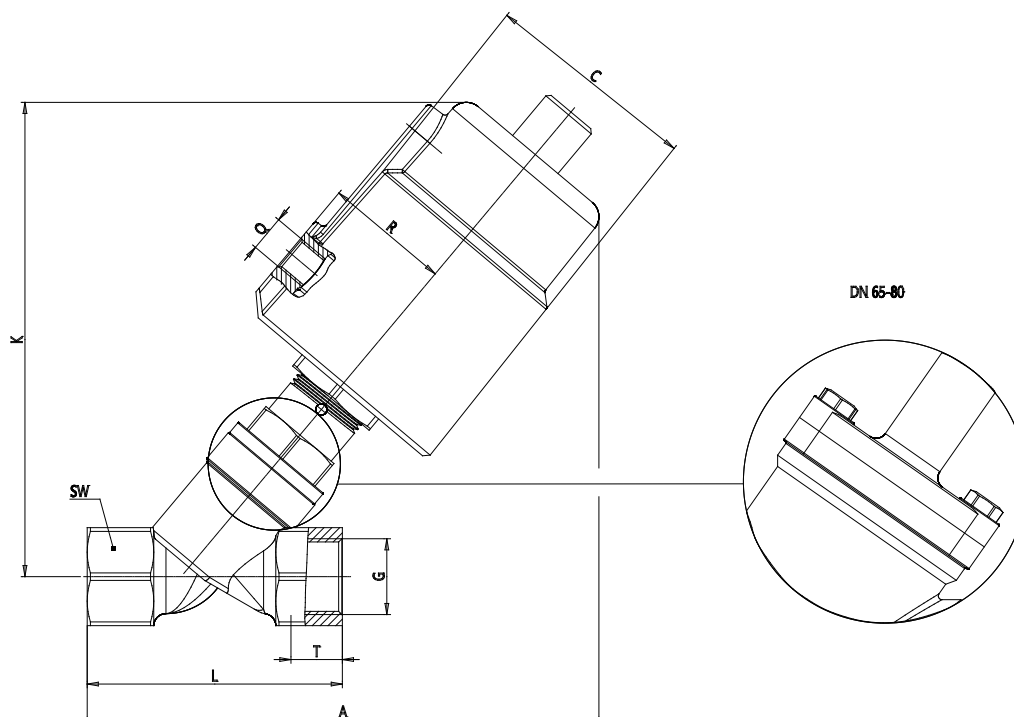

MAßE

G ()	1/2"
T (mm)	15
A (mm)	135
L (mm)	68
SW (mm)	27
C (mm)	60
R (mm)	33
K (mm)	125
Q ()	1/8"
ØD DIN11850-2 (mm)	
S DIN11850-2 (mm)	
ØD DIN11850-3 (mm)	
S DIN11850-3 (mm)	
HA (mm)	
HL (mm)	
ØM (mm)	
ØN (mm)	
ØP (mm)	
ØE (mm)	
NxØF (mm)	
B (mm)	
H (mm)	
ØC (mm)	

ØB (mm)	
ØD (mm)	
unter dem Sitz (Kg)	1.1
über dem Sitz (Kg)	1.1