

## Winkelsitzventile - Serie ASX

Produktcode: ASX20-W020N1-05012

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 01:12

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

Serie ( )	AS
Antriebstyp ( )	X = metallantrieb
Körpermaterial ( )	2 = Edelstahl 316 (DN8 - DN80)
Funktion ( )	0 = 2/2 NO
Durchflussrichtung ( )	W = unter dem Sitz (Wasserschlag)
Durchmesser ( )	DN 20
Verbindung ( )	N1 = NPT mit Gewinde ASME B1.20.1
Aktorgöße ( )	050
Aktuormaterial ( )	1 = edelstahl 304
Dichtungen ( )	2 = für Standardtemperatur -10 / 180 ° C
Optionen ( )	= keine

## Winkelsitzventile - Serie ASX

Produktcode: ASX20-W020N1-05012

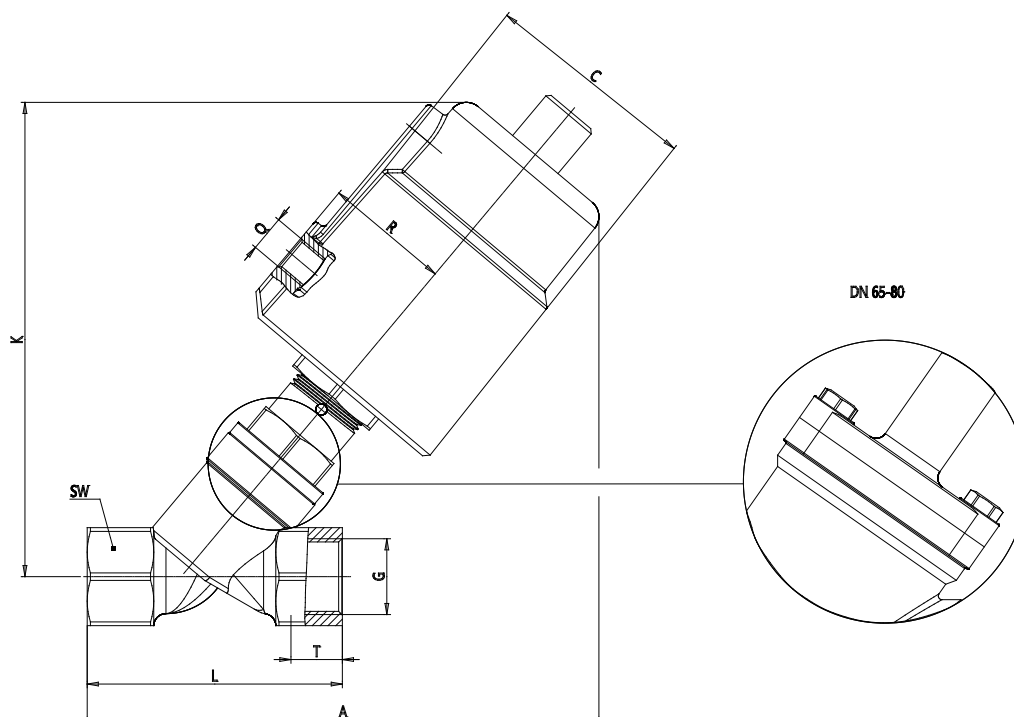

### MAßE

G ( )	3/4"
T ( mm)	16
A ( mm)	140
L ( mm)	75
SW ( mm)	32
C ( mm)	60
R ( mm)	33
K ( mm)	132
Q ( )	1/8"
ØD DIN11850-2 ( mm)	
S DIN11850-2 ( mm)	
ØD DIN11850-3 ( mm)	
S DIN11850-3 ( mm)	
HA ( mm)	
HL ( mm)	
ØM ( mm)	
ØN ( mm)	
ØP ( mm)	
ØE ( mm)	
NxØF ( mm)	
B ( mm)	
H ( mm)	
ØC ( mm)	

ØB ( mm)	
ØD ( mm)	
unter dem Sitz ( Kg)	1.2
über dem Sitz ( Kg)	1.2