

Winkelsitzventile - Serie ASX

Produktcode: ASX20-W025N1-05012

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 01:11

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie ()	AS
Antriebstyp ()	X = metallantrieb
Körpermaterial ()	2 = Edelstahl 316 (DN8 - DN80)
Funktion ()	0 = 2/2 NO
Durchflussrichtung ()	W = unter dem Sitz (Wasserschlag)
Durchmesser ()	DN 25
Verbindung ()	N1 = NPT mit Gewinde ASME B1.20.1
Aktorgröße ()	050
Aktuormaterial ()	1 = edelstahl 304
Dichtungen ()	2 = für Standardtemperatur -10 / 180 ° C
Optionen ()	= keine

Winkelsitzventile - Serie ASX

Produktcode: ASX20-W025N1-05012

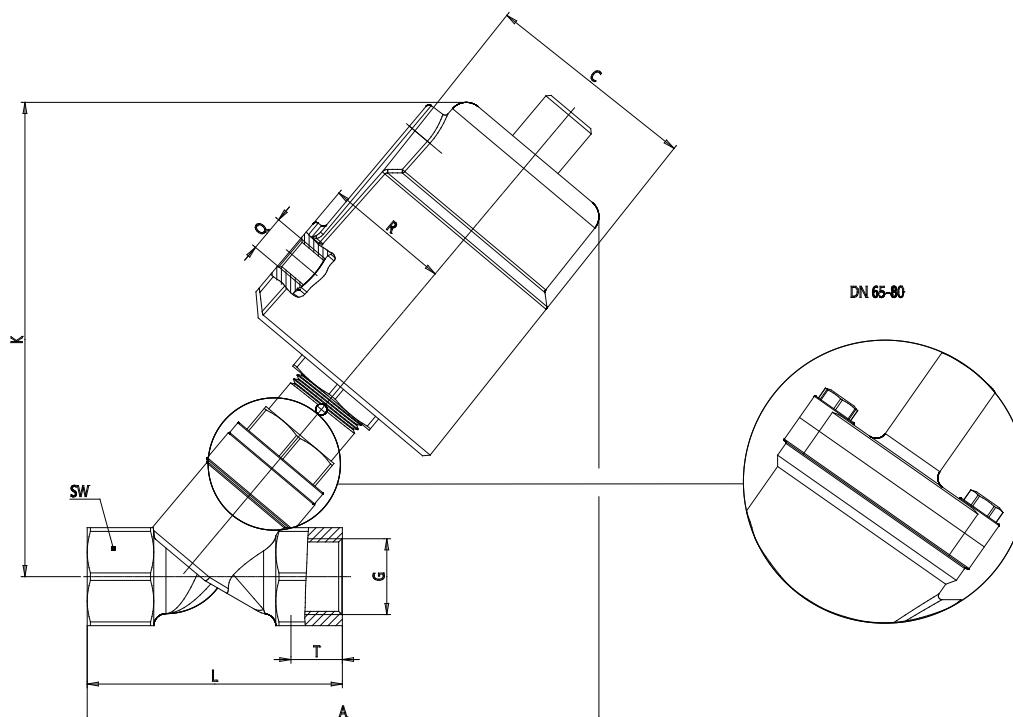

MAßE

G ()	1"
T (mm)	17
A (mm)	150
L (mm)	90
SW (mm)	40
C (mm)	60
R (mm)	33
K (mm)	136
Q ()	1/8"
ØD DIN11850-2 (mm)	
S DIN11850-2 (mm)	
ØD DIN11850-3 (mm)	
S DIN11850-3 (mm)	
HA (mm)	
HL (mm)	
ØM (mm)	
ØN (mm)	
ØP (mm)	
ØE (mm)	
NxØF (mm)	
B (mm)	
H (mm)	
ØC (mm)	

ØB (mm)	
ØD (mm)	
unter dem Sitz (Kg)	1.5
über dem Sitz (Kg)	1.5