

Winkelsitzventile - Serie ASX

Produktcode: ASX20-W040G1-06312

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 01:17

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie ()	AS
Antriebstyp ()	X = metellantrieb
Körpermaterial ()	2 = Edelstahl 316 (DN8 - DN80)
Funktion ()	0 = 2/2 NO
Durchflussrichtung ()	W = unter dem Sitz (Wasserschlag)
Durchmesser ()	DN 40
Verbindung ()	G1 = gewinde BSP DIN 228-1
Aktorgöße ()	063
Aktuormaterial ()	1 = edelstahl 304
Dichtungen ()	2 = für Standardtemperatur -10 / 180 ° C
Optionen ()	= keine

Winkelsitzventile - Serie ASX

Produktcode: ASX20-W040G1-06312

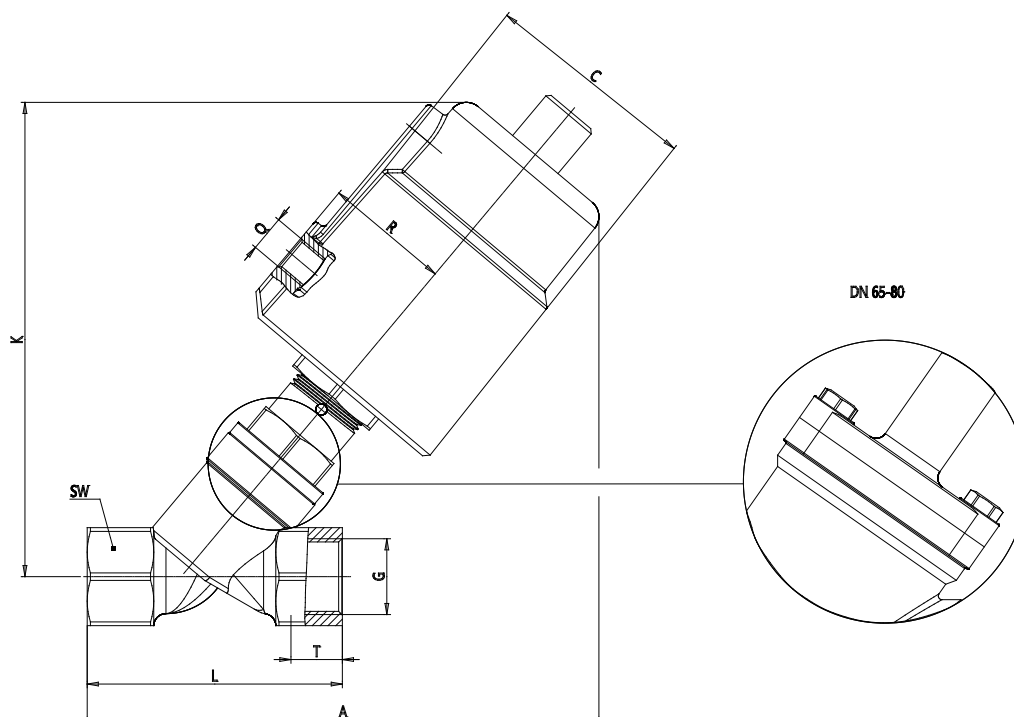

MAßE

G ()	1 1/2"
T (mm)	21
A (mm)	190
L (mm)	116
SW (mm)	56
C (mm)	75
R (mm)	41
K (mm)	175
Q ()	1/8"
ØD DIN11850-2 (mm)	
S DIN11850-2 (mm)	
ØD DIN11850-3 (mm)	
S DIN11850-3 (mm)	
HA (mm)	
HL (mm)	
ØM (mm)	
ØN (mm)	
ØP (mm)	
ØE (mm)	
NxØF (mm)	
B (mm)	
H (mm)	
ØC (mm)	

ØB (mm)	
ØD (mm)	
unter dem Sitz (Kg)	2.8
über dem Sitz (Kg)	2.8