

Wegeventile (Inline-Anschluss) - Serie K

Produktcode: K000-102-FB3

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 11:55

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	K000
Funktion	1 = 2/2 vie - NC
Anschlussgewinde	0 = Reihengrundplatte oder Einzelgrundplatte
Nennweite	2 = Ø 0,6 mm - 2/2 Ausführung
Materialien	F = Körper PBT, Ankerdichtung FKM
Elektrische anschlussart	B = oben, Schutzschaltung, LED
Spannung - leistungsaufnahme	3 = 24 V DC - 1 W
Befestigung	= Schrauben für Kunststoff
Verwendung mit Sauerstoff	= Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff

Wegeventile (Inline-Anschluss) - Serie K

Produktcode: K000-102-FB3

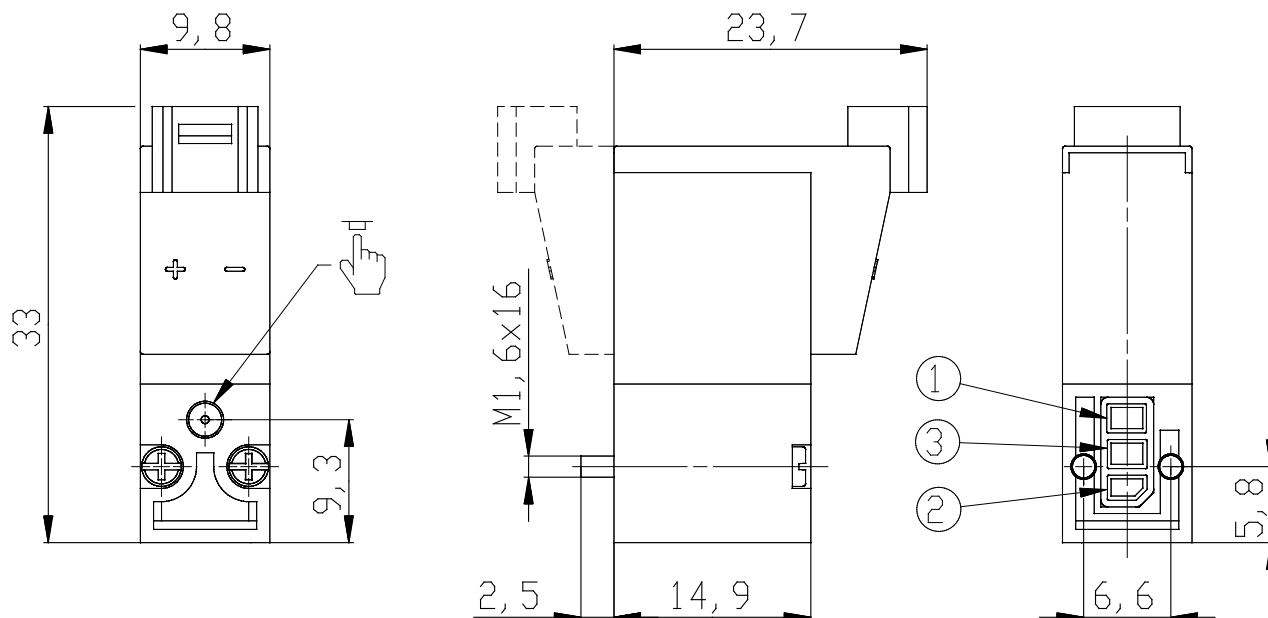

MAßE

Serie	K000
Funktion	1 = 2/2 we - NC
Anschlussgewinde	0 = Reihengrundplatte oder Einzelgrundplatte
Nennweite	2 = Ø 0,6 mm - 2/2 Ausführung
Materialien	F = Körper PBT, Ankerdichtung FKM
Elektrische anschlussart	B = oben, Schutzschaltung, LED
Spannung - leistungsaufnahme	3 = 24 V DC - 1 W
Befestigung	= Schrauben für Kunststoff
Verwendung mit Sauerstoff	= Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff