

Wegeventile (Inline-Anschluss) - Serie K

Produktcode: K000-102-FB3M

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 00:54

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	K000
Funktion	1 = 2/2 vie - NC
Anschlussgewinde	0 = Reihengrundplatte oder Einzelgrundplatte
Nennweite	2 = Ø 0,6 mm - 2/2 Ausführung
Materialien	F = Körper PBT, Ankerdichtung FKM
Elektrische anschlussart	B = oben, Schutzschaltung, LED
Spannung - leistungsaufnahme	3 = 24 V DC - 1 W
Befestigung	M = Schrauben für Metall
Verwendung mit Sauerstoff	= Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff

Wegeventile (Inline-Anschluss) - Serie K

Produktcode: K000-102-FB3M

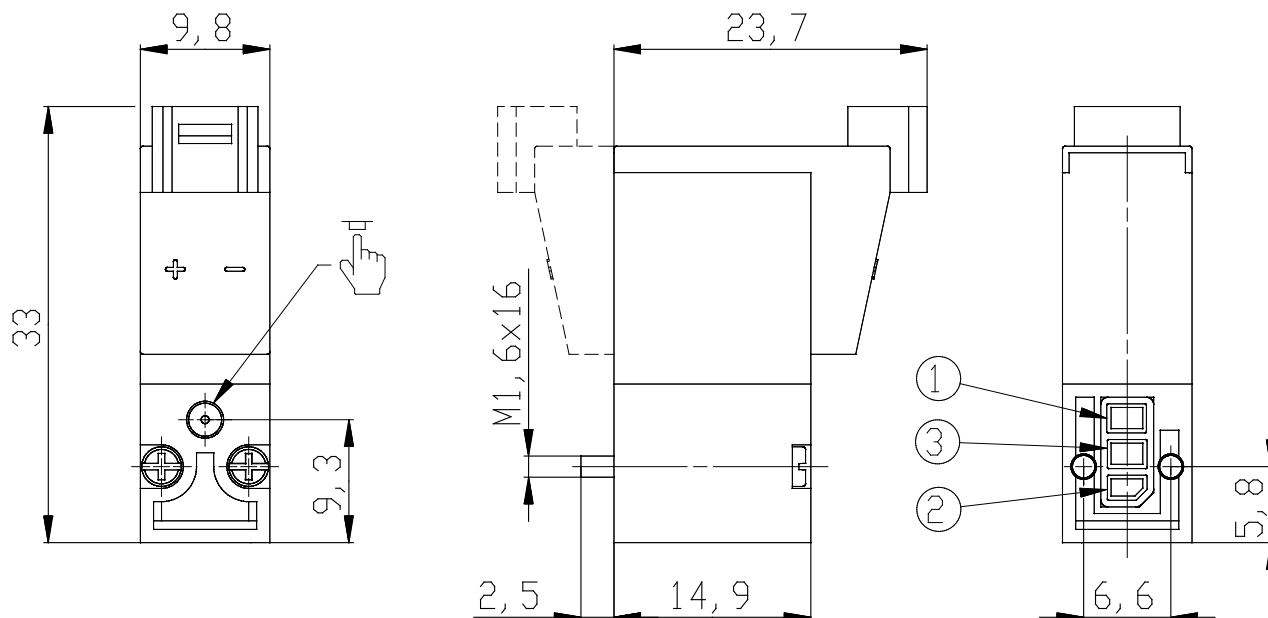

MAßE

Serie	K000
Funktion	1 = 2/2 vie - NC
Anschlussgewinde	0 = Reihengrundplatte oder Einzelgrundplatte
Nennweite	2 = Ø 0,6 mm - 2/2 Ausführung
Materialien	F = Körper PBT, Ankerdichtung FKM
Elektrische anschlussart	B = oben, Schutzschaltung, LED
Spannung - leistungsaufnahme	3 = 24 V DC - 1 W
Befestigung	M = Schrauben für Metall
Verwendung mit Sauerstoff	= Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff