

## Wegeventile (Inline-Anschluss) - Serie K

Produktcode: K000-102-FC3

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 12:33

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

<b>Serie</b>	K000
<b>Funktion</b>	1 = 2/2 vie - NC
<b>Anschlussgewinde</b>	0 = Reihengrundplatte oder Einzelgrundplatte
<b>Nennweite</b>	2 = Ø 0,6 mm - 2/2 Ausführung
<b>Materialien</b>	F = Körper PBT, Ankerdichtung FKM
<b>Elektrische anschlussart</b>	C = oben, Schutzschaltung
<b>Spannung - leistungsaufnahme</b>	3 = 24 V DC - 1 W
<b>Befestigung</b>	= Schrauben für Kunststoff
<b>Verwendung mit Sauerstoff</b>	= Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff

## Wegeventile (Inline-Anschluss) - Serie K

Produktcode: K000-102-FC3

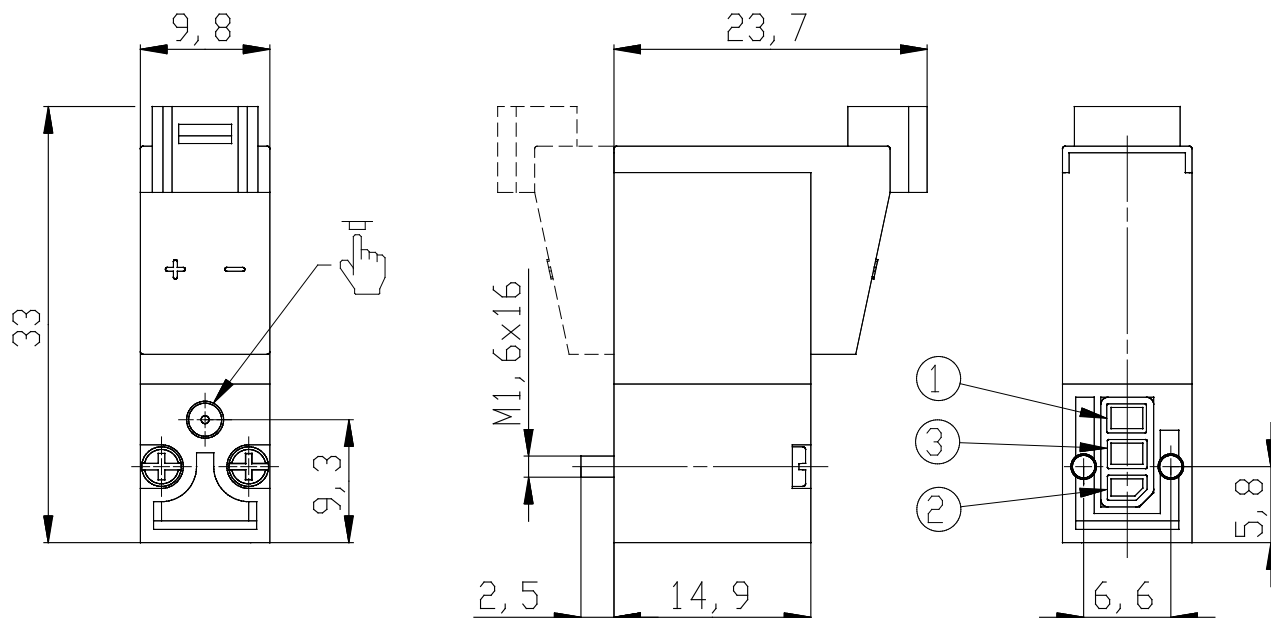

### MAßE

<b>Serie</b>	K000
<b>Funktion</b>	1 = 2/2 we - NC
<b>Anschlussgewinde</b>	0 = Reihengrundplatte oder Einzelgrundplatte
<b>Nennweite</b>	2 = Ø 0,6 mm - 2/2 Ausführung
<b>Materialien</b>	F = Körper PBT, Ankerdichtung FKM
<b>Elektrische anschlussart</b>	C = oben, Schutzschaltung
<b>Spannung - leistungsaufnahme</b>	3 = 24 V DC - 1 W
<b>Befestigung</b>	= Schrauben für Kunststoff
<b>Verwendung mit Sauerstoff</b>	= Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff