


Wegeventile (mit Kabel) - Serie K

Produktcode: K000-102-FH2M

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 00:53

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument [klicken](#)

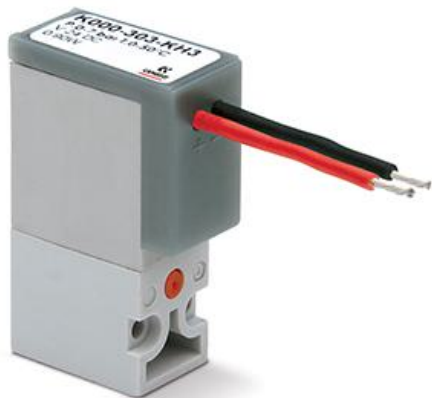


TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------------|--|
| Serie | K000 |
| Funktion | 1 = 2/2 vie - NC |
| Anschlussgewinde | 0 = Reihengrundplatte oder Einzelgrundplatte |
| Nennweite | 2 = Ø 0,6 mm - 2/2 Ausführung |
| Materialien | F = Körper PBT, Ankerdichtung FKM |
| Elektrische anschlussart | H = Litzen 300 mm |
| Spannung - leistungsaufnahme | 2 = 12 V DC - 1 W |
| Befestigung | M = Schrauben für Metall |
| Verwendung mit Sauerstoff | = Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff |

Wegeventile (mit Kabel) - Serie K

Produktcode: K000-102-FH2M

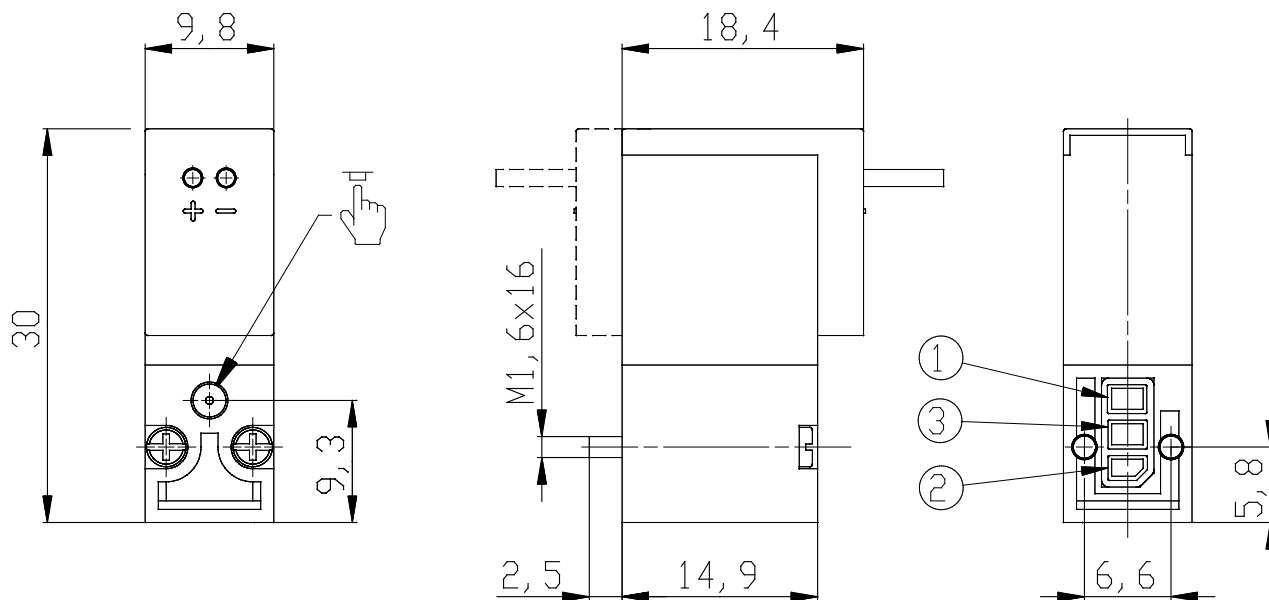

MAßE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Serie | K000 |
| Funktion | 1 = 2/2 vie - NC |
| Anschlussgewinde | 0 = Reihengrundplatte oder Einzelgrundplatte |
| Nennweite | 2 = \varnothing 0,6 mm - 2/2 Ausführung |
| Materialien | F = Körper PBT, Ankerdichtung FKM |
| Elektrische anschlussart | H = Litzen 300 mm |
| Spannung - leistungsaufnahme | 2 = 12 V DC - 1 W |
| Befestigung | M = Schrauben für Metall |
| Verwendung mit Sauerstoff | = Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff |