

2/2-, 3/2-Wegeventile - Serie KL

Produktcode: KL040-A63AY-M3M

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 12:03

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------------|--|
| Serie | KL = standard |
| Ventilkörper | 0 = Körper 3/2 - ISO 15218 |
| Funktionen | 4 = 3/2 NC |
| Anschluss | 0 = grundplatte oder flansch |
| Durchmesser | A6 = Ø0.60 mm |
| Versiegelt Material | 3 = FKM |
| Körpermaterial | A = PBT |
| Handhilfsbetätigung | Y = bistabil |
| Elektrische Verbindung | M = M8 - 3-polig |
| Spannung - Leistungsaufnahme | 3 = 24V DC - 1W |
| Festsetzung | M = Schrauben für Metall |
| Verwendung mit Sauerstoff | = Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff |

2/2-, 3/2-Wegeventile - Serie KL

Produktcode: KL040-A63AY-M3M

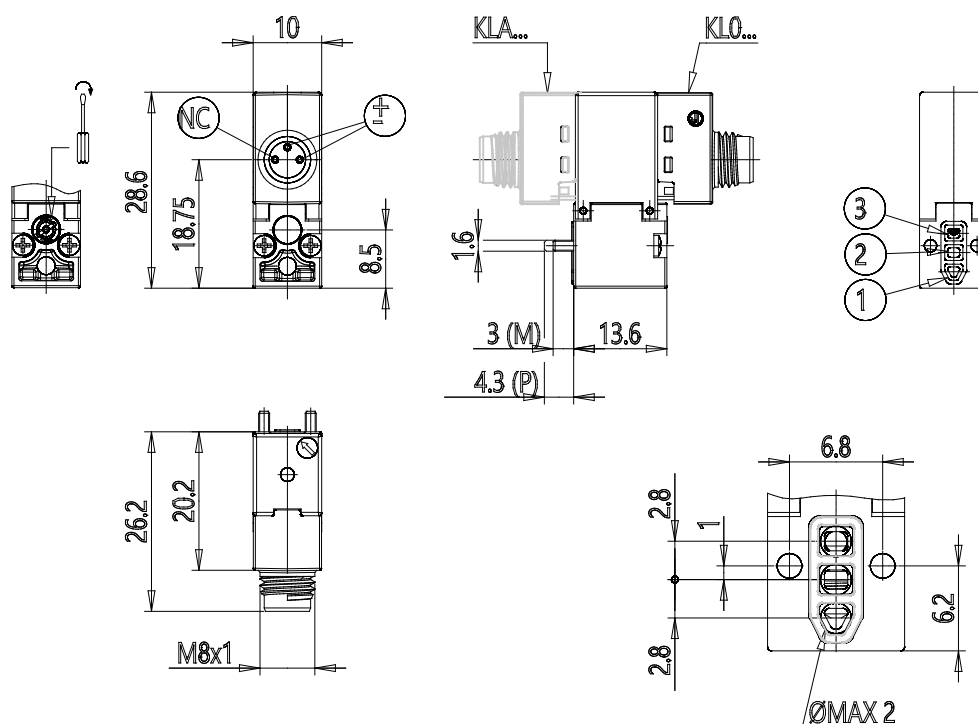

MAßE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Serie | KL = standard |
| Ventilkörper | 0 = Körper 3/2 - ISO 15218 |
| Funktionen | 4 = 3/2 NC |
| Anschluss | 0 = grundplatte oder flansch |
| Durchmesser | A6 = Ø0.60 mm |
| Versiegelt Material | 3 = FKM |
| Körpermaterial | A = PBT |
| Handhilfsbetätigung | Y = bistabil |
| Elektrische Verbindung | M = M8 - 3-polig |
| Spannung - Leistungsaufnahme | 3 = 24V DC - 1W |
| Festsetzung | M = Schrauben für Metall |
| Verwendung mit Sauerstoff | = Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff |