

2/2-3/2 wegeventile - Serie KLE

Produktcode: KLE040-A83A0-13P

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 01:06

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	KLE = erweitert
Ventilkörper	0 = Körper 3/2 - ISO 15218
Funktionen	4 = 3/2 NC
Anschluss	0 = grundplatte oder flansch
Durchmesser	A8 = Ø0.80 mm
Versiegelt Material	3 = FKM
Körpermaterial	A = PBT
Handhilfsbetätigung	0 = keine
Elektrische Verbindung	1 = Stecker oben mit Schutzschaltung und LED
Spannung - Leistungsaufnahme	3 = 24V DC - 1W
Festsetzung	P = Schrauben für Kunststoff
Verwendung mit Sauerstoff	= Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff

2/2-3/2 wegeventile - Serie KLE

Produktcode: KLE040-A83A0-13P

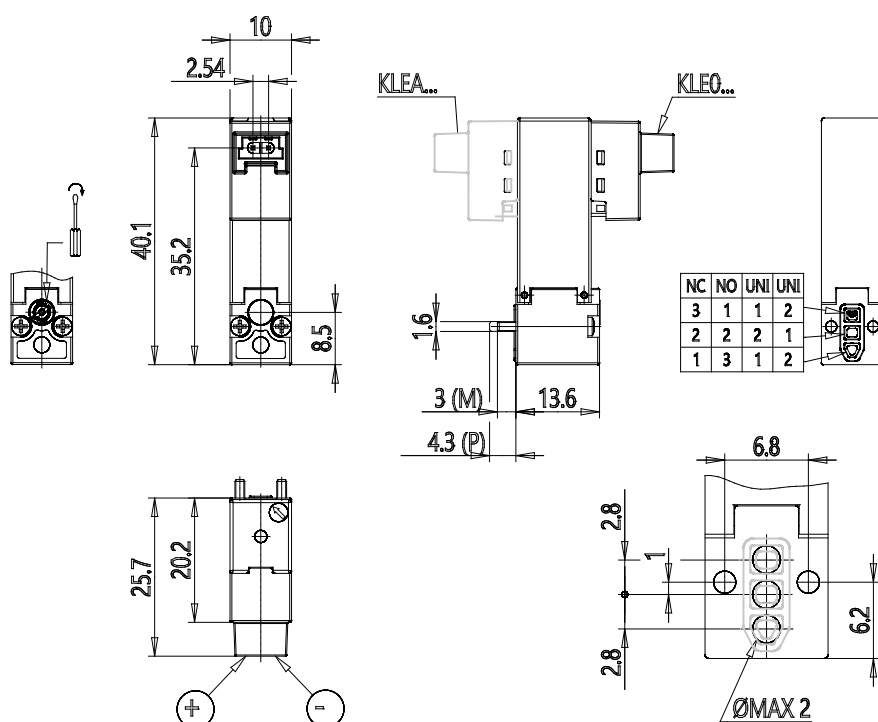

MAßE

Serie	KLE = erweitert
Ventilkörper	0 = Körper 3/2 - ISO 15218
Funktionen	4 = 3/2 NC
Anschluss	0 = grundplatte oder flansch
Durchmesser	A8 = Ø0.80 mm
Versiegelt Material	3 = FKM
Körpermaterial	A = PBT
Handhilfsbetätigung	0 = keine
Elektrische Verbindung	1 = Stecker oben mit Schutzschaltung und LED
Spannung - Leistungsaufnahme	3 = 24V DC - 1W
Festsetzung	P = Schrauben für Kunststoff
Verwendung mit Sauerstoff	= Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff