

2/2-3/2 wegeventile - Serie KLE

Produktcode: KLE050-B13AY-18M

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 12:00

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	KLE = erweitert
Ventilkörper	0 = Körper 3/2 - ISO 15218
Funktionen	5 = 3/2 NO
Anschluss	0 = grundplatte oder flansch
Durchmesser	B1 = Ø1.10 mm
Versiegelt Material	3 = FKM
Körpermaterial	A = PBT
Handhilfsbetätigung	Y = bistabil
Elektrische Verbindung	1 = Stecker oben mit Schutzschaltung und LED
Spannung - Leistungsaufnahme	8 = 24V DC - 4/1W
Festsetzung	M = Schrauben für Metall
Verwendung mit Sauerstoff	= Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff

2/2-3/2 wegeventile - Serie KLE

Produktcode: KLE050-B13AY-18M

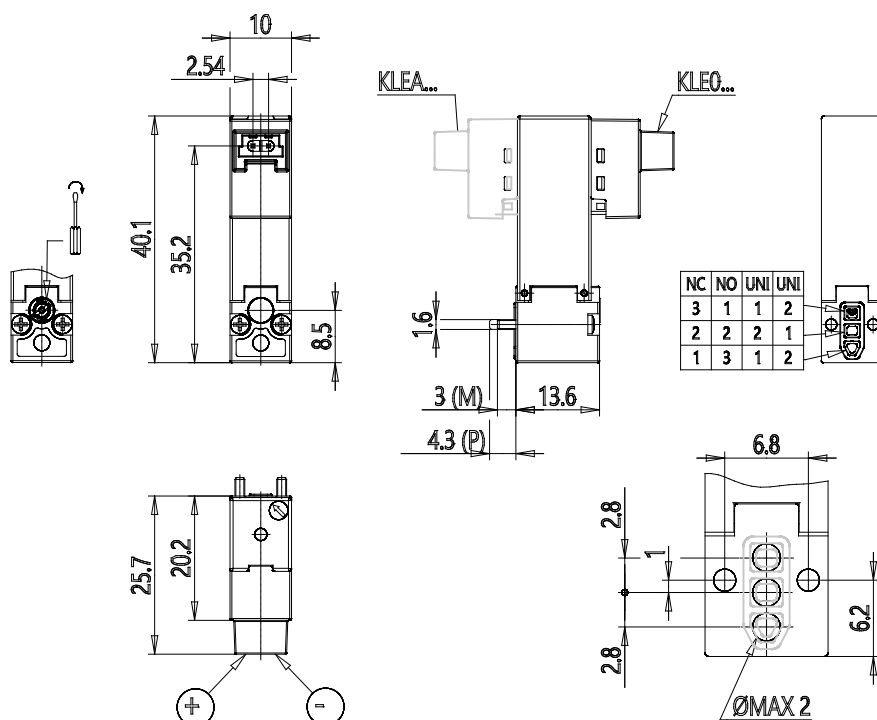

MAßE

Serie	KLE = erweitert
Ventilkörper	0 = Körper 3/2 - ISO 15218
Funktionen	5 = 3/2 NO
Anschluss	0 = grundplatte oder flansch
Durchmesser	B1 = Ø1.10 mm
Versiegelt Material	3 = FKM
Körpermaterial	A = PBT
Handhilfsbetätigung	Y = bistabil
Elektrische Verbindung	1 = Stecker oben mit Schutzschaltung und LED
Spannung - Leistungsaufnahme	8 = 24V DC - 4/1W
Festsetzung	M = Schrauben für Metall
Verwendung mit Sauerstoff	= Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff