

2/2-3/2 wegeventile - Serie KLE

Produktcode: KLE060-A63A0-12M-OX1

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 12:04

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	KLE = erweitert
Ventilkörper	0 = Körper 3/2 - ISO 15218
Funktionen	6 = 3/2 UNI
Anschluss	0 = grundplatte oder flansch
Durchmesser	A6 = Ø0.60 mm
Versiegelt Material	3 = FKM
Körpermaterial	A = PBT
Handhilfsbetätigung	0 = keine
Elektrische Verbindung	1 = Stecker oben mit Schutzschaltung und LED
Spannung - Leistungsaufnahme	2 = 12V DC - 1W
Festsetzung	M = Schrauben für Metall
Verwendung mit Sauerstoff	OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff - Reinigungsniveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe E

2/2-3/2 wegeventile - Serie KLE

Produktcode: KLE060-A63A0-12M-OX1

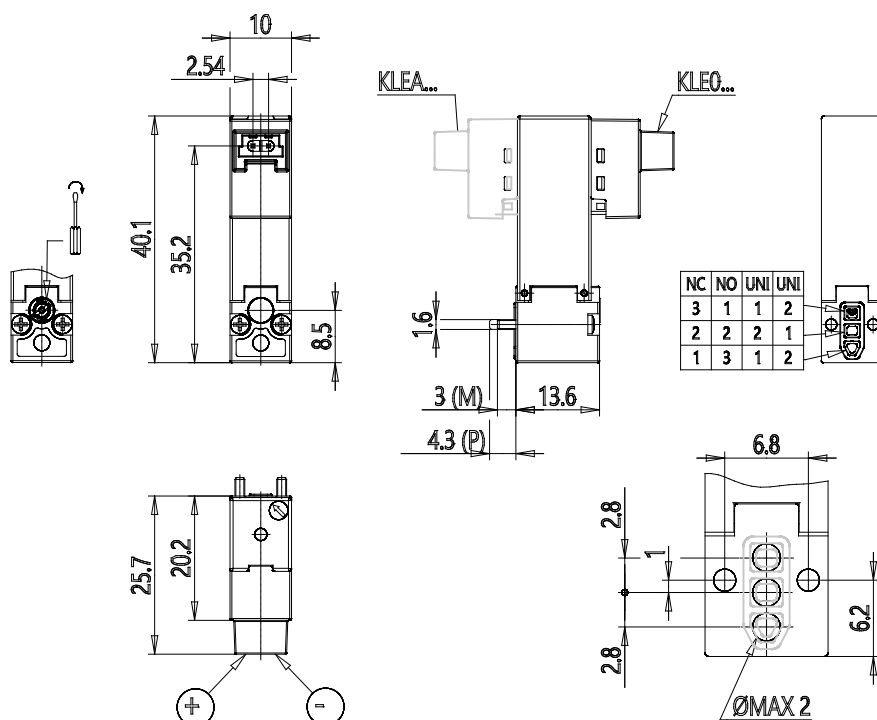

MAßE

Serie	KLE = erweitert
Ventilkörper	0 = Körper 3/2 - ISO 15218
Funktionen	6 = 3/2 UNI
Anschluss	0 = grundplatte oder flansch
Durchmesser	A6 = Ø0.60 mm
Versiegelt Material	3 = FKM
Körpermaterial	A = PBT
Handhilfsbetätigung	0 = keine
Elektrische Verbindung	1 = Stecker oben mit Schutzschaltung und LED
Spannung - Leistungsaufnahme	2 = 12V DC - 1W
Festsetzung	M = Schrauben für Metall
Verwendung mit Sauerstoff	OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff - Reinigungsniveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe E