

## Pneumatische Minischlitten - Serie MST

Produktcode: MST6-10

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 11:36

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### **TECHNISCHE DATEN**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>Serie</b>                    | MST |
| <b>Bohrungsdurchmesser (mm)</b> | 6   |

## Pneumatische Minischlitten - Serie MST

Produktcode: MST6-10

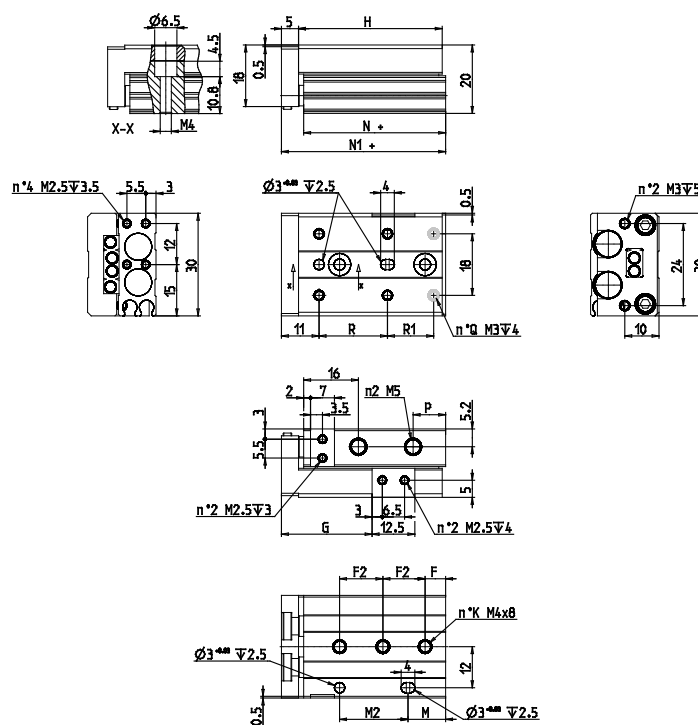

### MAßE

|          |      |
|----------|------|
| M2 (mm)  | 20   |
| M (mm)   | 11   |
| F (mm)   | 6    |
| F2 (mm)  | 25   |
| R (mm)   | 20   |
| R2 (mm)  | 0    |
| G (mm)   | 26.5 |
| H (mm)   | 42   |
| P (mm)   | 9.5  |
| N+ (mm)  | 41.5 |
| N1+ (mm) | 48   |
| N (mm)   | 4    |
| K (mm)   | 2    |
| Q (mm)   | 4    |