

2/2-, 3/2-Wegeventile - Serie PD

Produktcode: PD000-2A1-F53

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 14:33

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	PD
Ventilkörper	0 = Einzelventil
Anzahl ventile	00 = Flanschventil
Funktion	2 = 2/2-Wege, NC
Werkstoffe und anschluss	A = Körper Aluminium, Flansch hinten
Nennweite	1 = Ø 0.8 mm
kv (l/min)	0.39
Werkstoffe dichtung	F = FKM
Elektrische anschlussart	5 = DIN 43650 (9.4 mm)
Spannungen	3 = 24 V DC - 1 W
Befestigungsart	= Schrauben für Metall (Standard)
Verwendung mit Sauerstoff	= Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff

2/2-, 3/2-Wegeventile - Serie PD

Produktcode: PD000-2A1-F53

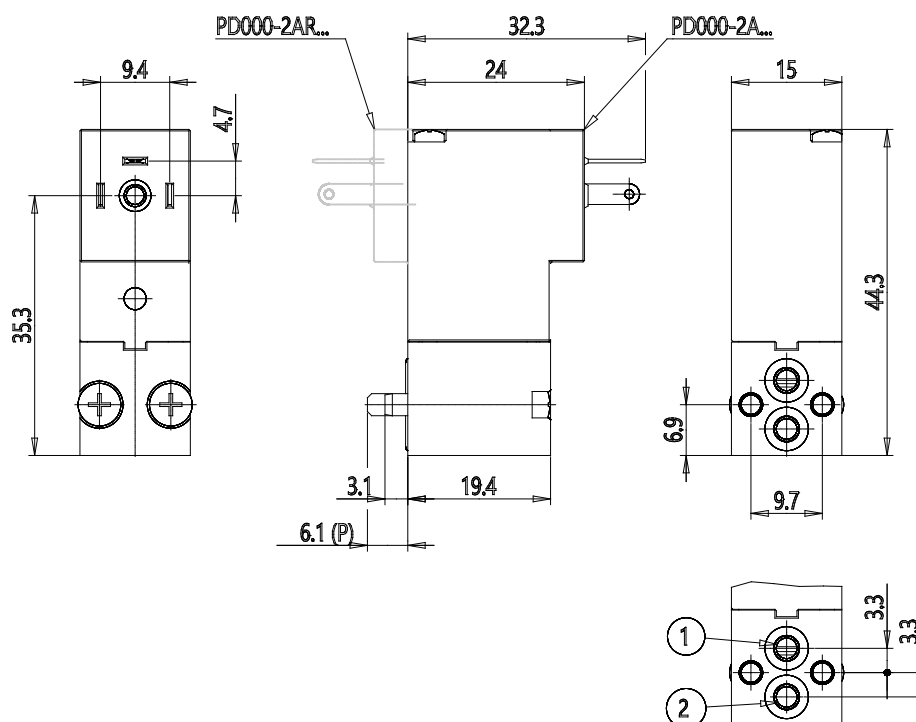

MAßE

Serie	PD
Ventilkörper	0 = Einzelventil
Anzahl ventile	00 = Flanschventil
Funktion	2 = 2/2-Wege, NC
Werkstoffe und anschluss	A = Körper Aluminium, Flansch hinten
Nennweite	1 = Ø 0.8 mm
kv (l/min)	0.39
Werkstoffe dichtung	F = FKM
Elektrische anschlussart	5 = DIN 43650 (9.4 mm)
Spannungen	3 = 24 V DC - 1 W
Befestigungsart	= Schrauben für Metall (Standard)
Verwendung mit Sauerstoff	= Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff