

2/2-, 3/2-Wegeventile - Serie PD

Produktcode: PD000-2A2-F55-OX2

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 11:52

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	PD
Ventilkörper	0 = Einzelventil
Anzahl ventile	00 = Flanschventil
Funktion	2 = 2/2-Wege, NC
Werkstoffe und anschluss	A = Körper Aluminium, Flansch hinten
Nennweite	2 = Ø 1.2 mm
kv (l/min)	0.54
Werkstoffe dichtung	F = FKM
Elektrische anschlussart	5 = DIN 43650 (9.4 mm)
Spannungen	5 = 24 V DC - 2 W
Befestigungsart	= Schrauben für Metall (Standard)
Verwendung mit Sauerstoff	OX2 = zur Verwendung mit Sauerstoff – Reinigungsniveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe B

2/2-, 3/2-Wegeventile - Serie PD

Produktcode: PD000-2A2-F55-OX2

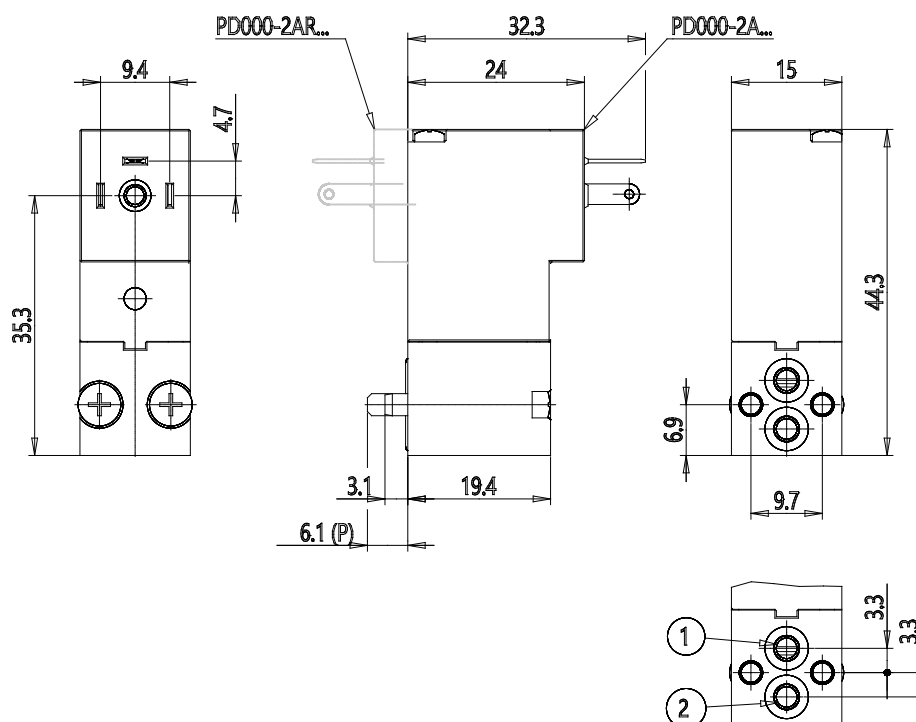

MAßE

Serie	PD
Ventilkörper	0 = Einzelventil
Anzahl ventile	00 = Flanschventil
Funktion	2 = 2/2-Wege, NC
Werkstoffe und anschluss	A = Körper Aluminium, Flansch hinten
Nennweite	2 = Ø 1.2 mm
kv (l/min)	0.54
Werkstoffe dichtung	F = FKM
Elektrische anschlussart	5 = DIN 43650 (9.4 mm)
Spannungen	5 = 24 V DC - 2 W
Befestigungsart	= Schrauben für Metall (Standard)
Verwendung mit Sauerstoff	OX2 = zur Verwendung mit Sauerstoff – Reinigungs-niveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe B