

2/2-, 3/2-Wegeventile - Serie PD

Produktcode: PD000-2A3-E52

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 12:33

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	PD
Ventilkörper	0 = Einzelventil
Anzahl ventile	00 = Flanschventil
Funktion	2 = 2/2-Wege, NC
Werkstoffe und anschluss	A = Körper Aluminium, Flansch hinten
Nennweite	3 = Ø 1.6 mm
kv (l/min)	0.70
Werkstoffe dichtung	E = EPDM
Elektrische anschlussart	5 = DIN 43650 (9.4 mm)
Spannungen	2 = 12 V DC - 2 W
Befestigungsart	= Schrauben für Metall (Standard)
Verwendung mit Sauerstoff	= Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff

2/2-, 3/2-Wegeventile - Serie PD

Produktcode: PD000-2A3-E52

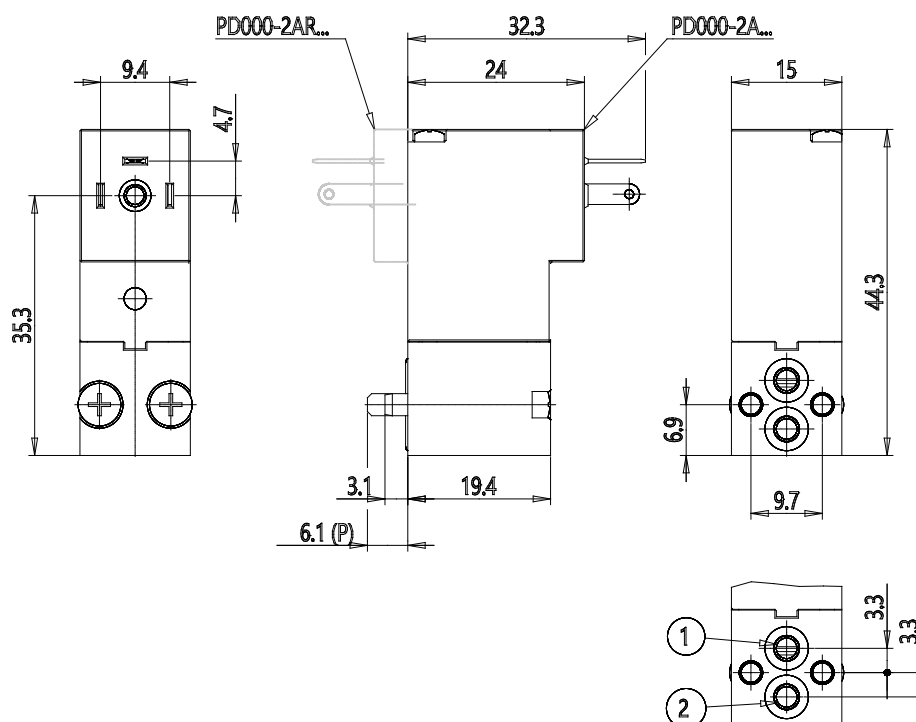

MAßE

Serie	PD
Ventilkörper	0 = Einzelventil
Anzahl ventile	00 = Flanschventil
Funktion	2 = 2/2-Wege, NC
Werkstoffe und anschluss	A = Körper Aluminium, Flansch hinten
Nennweite	3 = Ø 1.6 mm
kv (l/min)	0.70
Werkstoffe dichtung	E = EPDM
Elektrische anschlussart	5 = DIN 43650 (9.4 mm)
Spannungen	2 = 12 V DC - 2 W
Befestigungsart	= Schrauben für Metall (Standard)
Verwendung mit Sauerstoff	= Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff