

2/2-Wegeventile mediengetrennt - serie PDV

Produktcode: PDVC0122-A73GN-M007CC020

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 00:56

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	PDV
Ventilkörper	C0 = Flanschversion
Funktion	1 = 2/2-Wege NC
Anschluss	22 = Grundplatte
Nennweite	A7 = \varnothing 0,8 mm
Werkstoffe dichtungen	3 = FKM
Werkstoff körper	G = PEEK
Handhilfsbetätigung	N = ohne
Befestigung	M = Schrauben für Metall
Optionen	00 = keine
Elektrische anschlussart	7C = Litzen 300 mm, Spule 180° verdreht
Spannung - leistungsaufnahme	C020 = 12 V DC - 2 W

2/2-Wegeventile mediengetrennt - serie PDV

Produktcode: PDVC0122-A73GN-M007CC020

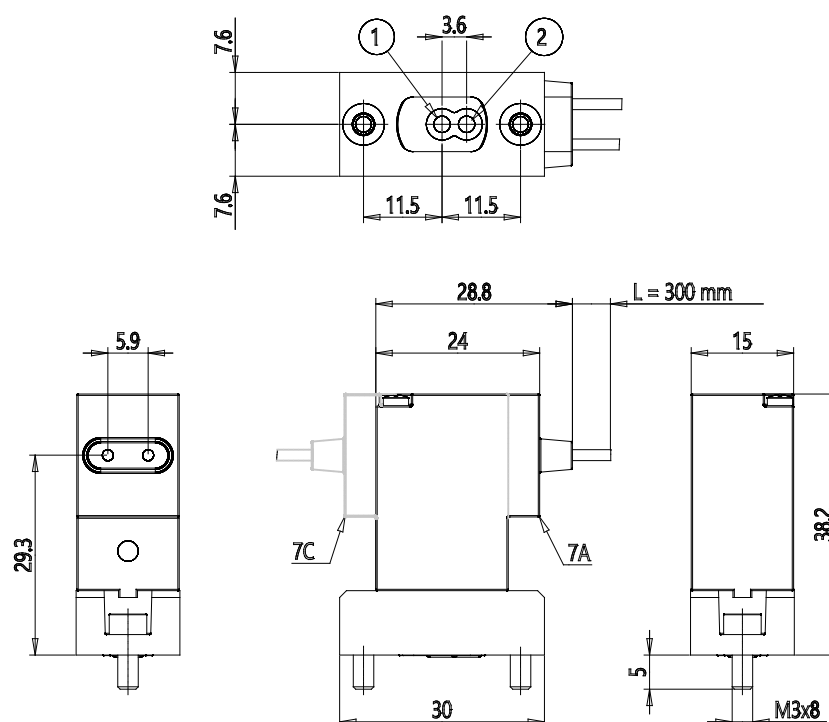

MAßE

Serie	PDV
Ventilkörper	C0 = Flanschversion
Funktion	1 = 2/2-Wege NC
Anschluss	22 = Grundplatte
Nennweite	A7 = \varnothing 0,8 mm
Werkstoffe dichtungen	3 = FKM
Werkstoff körper	G = PEEK
Handhilfsbetätigung	N = ohne
Befestigung	M = Schrauben für Metall
Optionen	00 = keine
Elektrische anschlussart	7C = Litzen 300 mm, Spule 180° verdreht
Spannung - leistungsaufnahme	C020 = 12 V DC - 2 W