

2/2-Wegeventile mediengetrennt - serie PDV

Produktcode: PDVC0122-A74GN-M004AC023

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 00:57

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	PDV
Ventilkörper	C0 = Flanschversion
Funktion	1 = 2/2-Wege NC
Anschluss	22 = Grundplatte
Nennweite	A7 = \varnothing 0,8 mm
Werkstoffe dichtungen	4 = EPDM
Werkstoff korper	G = PEEK
Handhilfsbetätigung	N = ohne
Befestigung	M = Schrauben für Metall
Optionen	00 = keine
Elektrische anschlussart	4A = DIN 43650 (9.4 mm)
Spannung - leistungsaufnahme	C023 = 24 V DC - 2 W

2/2-Wegeventile mediengetrennt - serie PDV

Produktcode: PDVC0122-A74GN-M004AC023

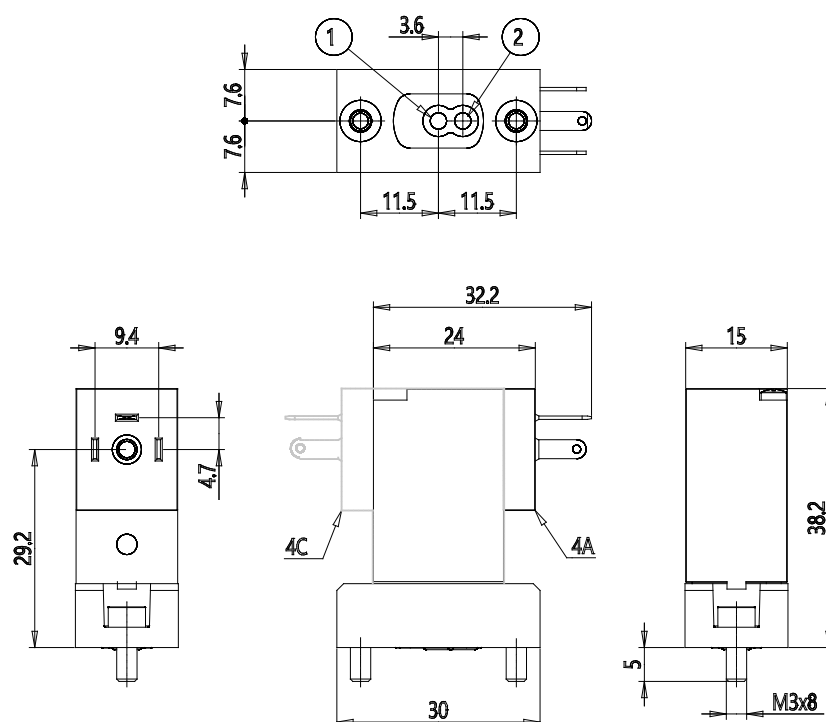

MAßE

Serie	PDV
Ventilkörper	C0 = Flanschversion
Funktion	1 = 2/2-Wege NC
Anschluss	22 = Grundplatte
Nennweite	A7 = \varnothing 0,8 mm
Werkstoffe dichtungen	4 = EPDM
Werkstoff körper	G = PEEK
Handhilfsbetätigung	N = ohne
Befestigung	M = Schrauben für Metall
Optionen	00 = keine
Elektrische anschlussart	4A = DIN 43650 (9.4 mm)
Spannung - leistungsaufnahme	C023 = 24 V DC - 2 W