

2/2-, 3/2-Wegeventile - Serie PL

Produktcode: PL000-30B-PF26P

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 14:33

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	PL
Ventilkörper	0 = Einzelventil
Anzahl ventile	00 = ohne Unterplatte/Förderer
Funktion	3 = 3/2-Wege NC
Anschlüsse	0 = Grundplatte ISO 15218 - 3/2-Wege
Nennweiten	B = Ø 0.8 mm
Werkstoffe	PF = Körper PBT - Dichtungen FKM
Elektrische Verbindung	2 = DIN 43650 (9.4 mm)
Spannung - leistungsaufnahme	6 = 24 V DC - 1.2 W - PA
Festsetzung	P = Schrauben für Kunststoff
Manuelle Übersteuerung	= Schrauben für Metall (Standard)
Verwendung mit Sauerstoff	= Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff

2/2-, 3/2-Wegeventile - Serie PL

Produktcode: PL000-30B-PF26P

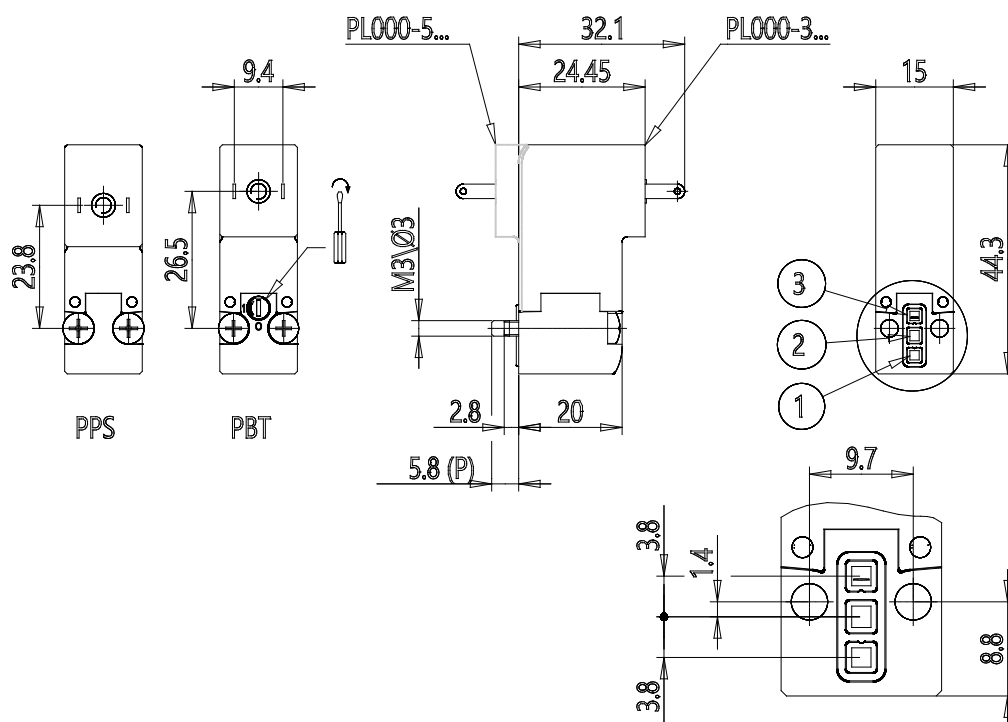

MAßE

Serie	PL
Ventilkörper	0 = Einzelventil
Anzahl ventile	00 = ohne Unterplatte/Förderer
Funktion	3 = 3/2-Wege NC
Anschlüsse	0 = Grundplatte ISO 15218 - 3/2-Wege
Nennweiten	B = Ø 0.8 mm
Werkstoffe	PF = Körper PBT - Dichtungen FKM
Elektrische Verbindung	2 = DIN 43650 (9.4 mm)
Spannung - leistungsaufnahme	6 = 24 V DC - 1.2 W - PA
Festsetzung	P = Schrauben für Kunststoff
Manuelle Übersteuerung	= Schrauben für Metall (Standard)
Verwendung mit Sauerstoff	= Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff