

## Kompaktejektoren - Serie VEN

Produktcode: VEN-20NO-I

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 11:20

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

<b>Serie</b>	VEN
<b>Venturidüsendurchmesser</b>	20 = 2.0 mm
<b>Ventiltyp</b>	NO = mit Vakuum in Ruhestellung
<b>Version</b>	I = Einsparung von Druckluft + I/O LINK

## Kompaktejektoren - Serie VEN

Produktcode: VEN-20NO-I

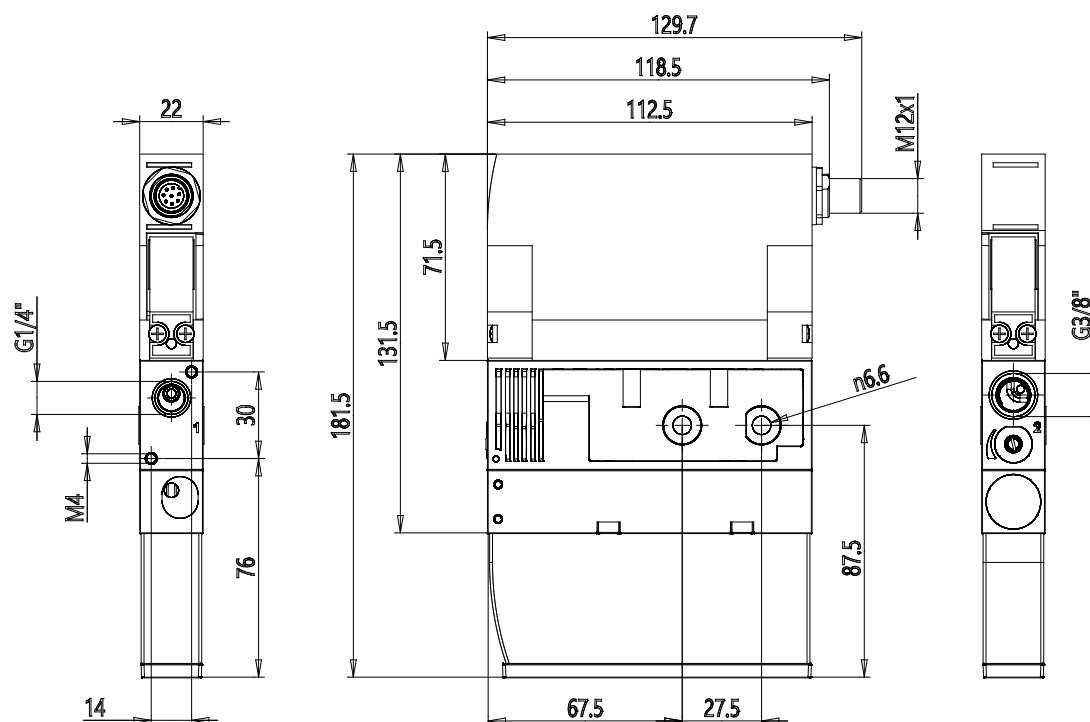

### MAßE

Düsen-Ø (mm)	2.0
Grad der Entladung (%)	85
Saugleistung max ((l/min))	140
Saugleistung max ((m³/h))	8.4
Verbrauch ((l/min))	180
Verbrauch ((m³/h))	11.7
Abgasverbrauch ((m³/h))	200
Geräusch beim Ansaugen ([db(A)])	65
Geräusche bei der Wartung ([db(A)])	75
Arbeitsdruck (bar)	4 - 7
Innendurchmesser für Druckluftschlauch (mm)	6
Innendurchmesser für Vakuumröhre (mm)	8
Delta-Temperatur (°C)	0 / 50°
L (mm)	84
L1 (mm)	105