

## Kompaktejektoren - Serie VEN

Produktcode: VEN-25NC-I

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 11:21

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

<b>Serie</b>	VEN
<b>Venturidüsendurchmesser</b>	25 = 2.5 mm
<b>Ventiltyp</b>	NC = ohne Vakuum in Ruhestellung
<b>Version</b>	I = Einsparung von Druckluft + I/O LINK

## Kompaktejektoren - Serie VEN

Produktcode: VEN-25NC-I

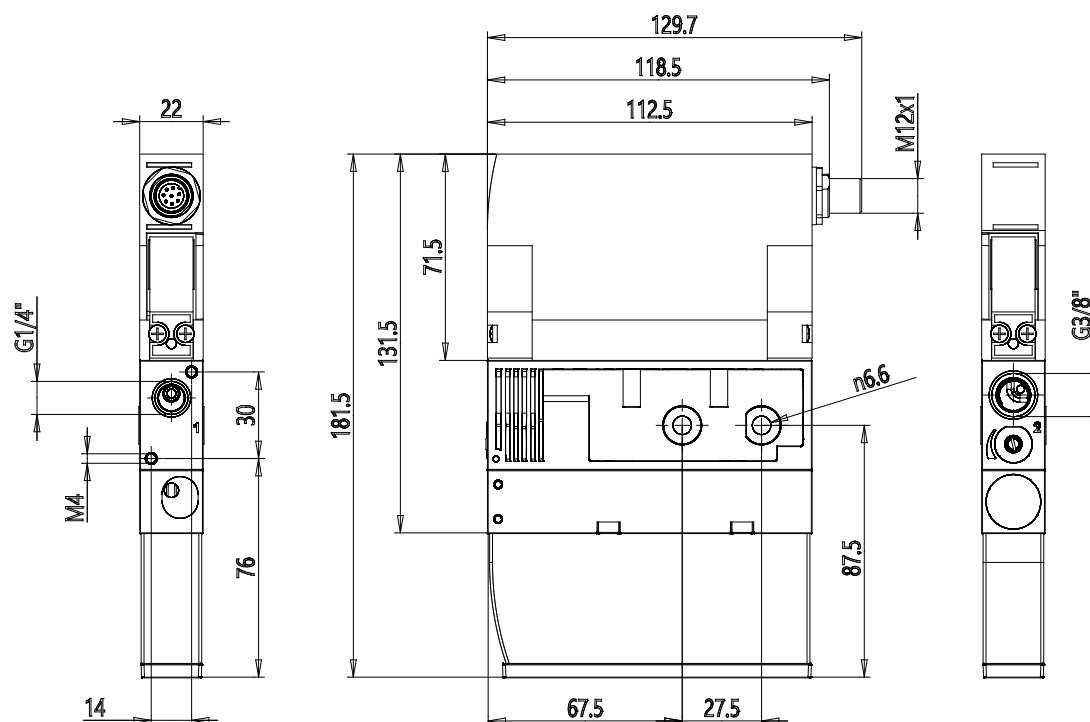

### MAßE

Düsen-Ø (mm)	2.5
Grad der Entladung (%)	85
Saugleistung max ((l/min))	195
Saugleistung max ((m³/h))	11.7
Verbrauch ((l/min))	290
Verbrauch ((m³/h))	17.4
Abgasverbrauch ((m³/h))	200
Geräusch beim Ansaugen ([db(A)])	75
Geräusche bei der Wartung ([db(A)])	78
Arbeitsdruck (bar)	4 - 7
Innendurchmesser für Druckluftschlauch (mm)	8
Innendurchmesser für Vakuumröhre (mm)	9
Delta-Temperatur (°C)	0 / 50°
L (mm)	93
L1 (mm)	106