

Führungsventile - Serie VMS

Produktcode: VMS-112-1/2

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 16:49

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Mod.	VMS-112-1/2
A	G1/2
ØB (mm)	40.0
leicht (mm)	75.0
Durchfluss bei 6 bar ΔP 1 (NI/min) 1-2	3350
Durchfluss bei 6 bar ΔP 1 (NI/min) 1-2	4030
Arbeitsdruck (bar)	0÷15
Temperatur. (°C) (°C)	-10 ÷ 80

Führungsventile - Serie VMS

Produktcode: VMS-112-1/2

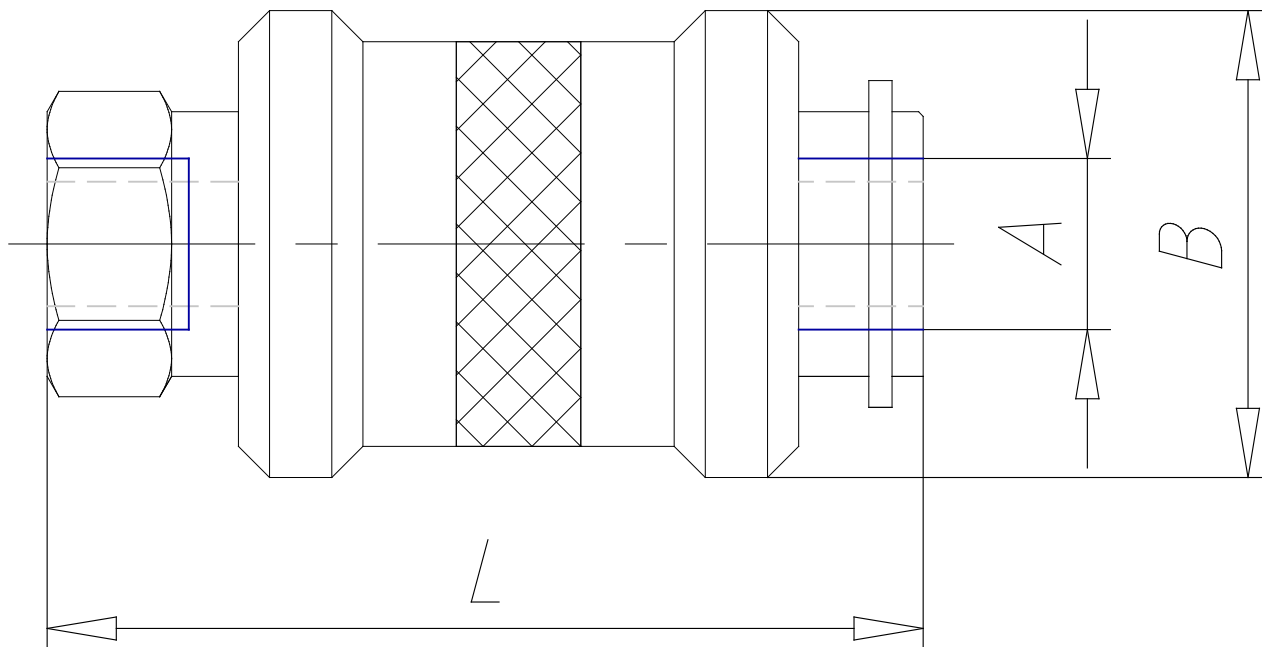

MAßE

Mod.	VMS-112-1/2
A	G1/2
ØB (mm)	40.0
leicht (mm)	75.0
Durchfluss bei 6 bar ΔP 1 (NI/min) 1-2	3350
Durchfluss bei 6 bar ΔP 1 (NI/min) 1-2	4030
Arbeitsdruck (bar)	0÷15
Temperatur. (°C) (°C)	-10 ÷ 80