

Führungsventile - Serie VMS

Produktcode: VMS-114-1/4

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 16:49

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Mod.	VMS-114-1/4
A	G1/4
ØB (mm)	30.0
leicht (mm)	58.0
Durchfluss bei 6 bar ΔP 1 (Nl/min) 1-2	1200
Durchfluss bei 6 bar ΔP 1 (Nl/min) 1-2	1780
Arbeitsdruck (bar)	0÷15
Temperatur. (°C) (°C)	-10 ÷ 80

Führungsventile - Serie VMS

Produktcode: VMS-114-1/4

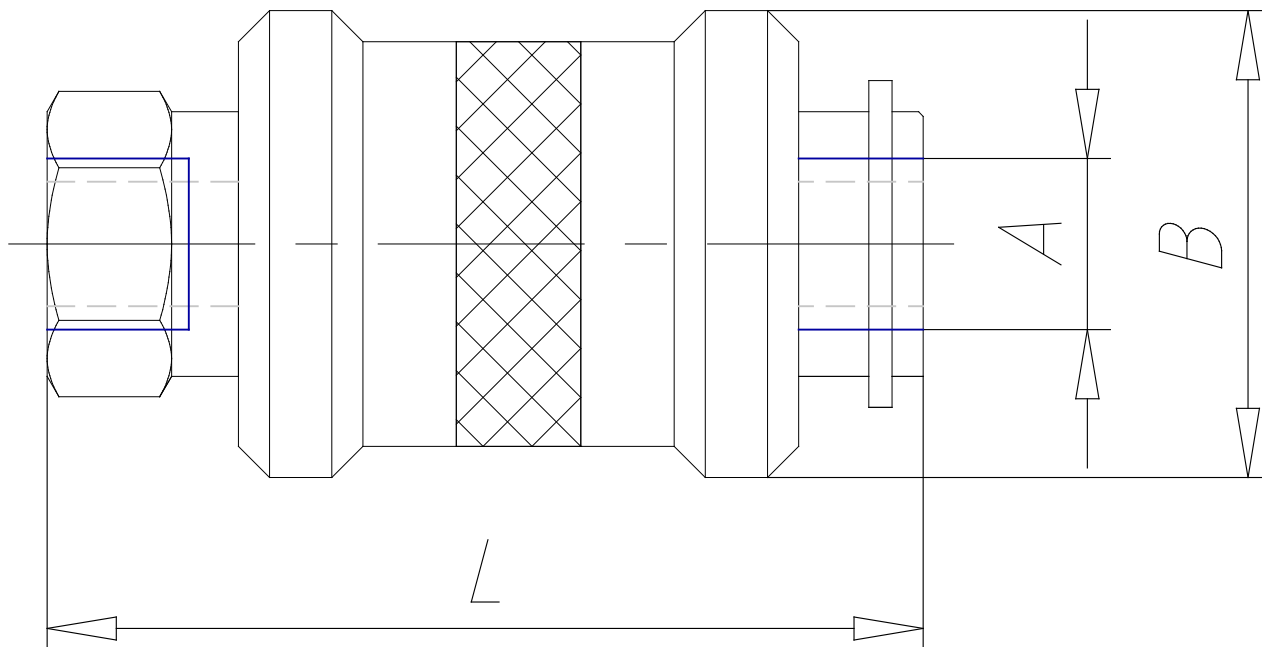

MAßE

Mod.	VMS-114-1/4
A	G1/4
ØB (mm)	30.0
leicht (mm)	58.0
Durchfluss bei 6 bar ΔP 1 (NI/min) 1-2	1200
Durchfluss bei 6 bar ΔP 1 (NI/min) 1-2	1780
Arbeitsdruck (bar)	0÷15
Temperatur. (°C) (°C)	-10 ÷ 80