

Führungsventile - Serie VMS

Produktcode: VMS-138-3/8

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 16:49

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Mod.	VMS-138-3/8
A	G3/8
ØB (mm)	35.0
leicht (mm)	70.0
Durchfluss bei 6 bar ΔP 1 (NI/min) 1-2	2100
Durchfluss bei 6 bar ΔP 1 (NI/min) 1-2	1830
Arbeitsdruck (bar)	0÷15
Temperatur. (°C) (°C)	-10 ÷ 80

Führungsventile - Serie VMS

Produktcode: VMS-138-3/8

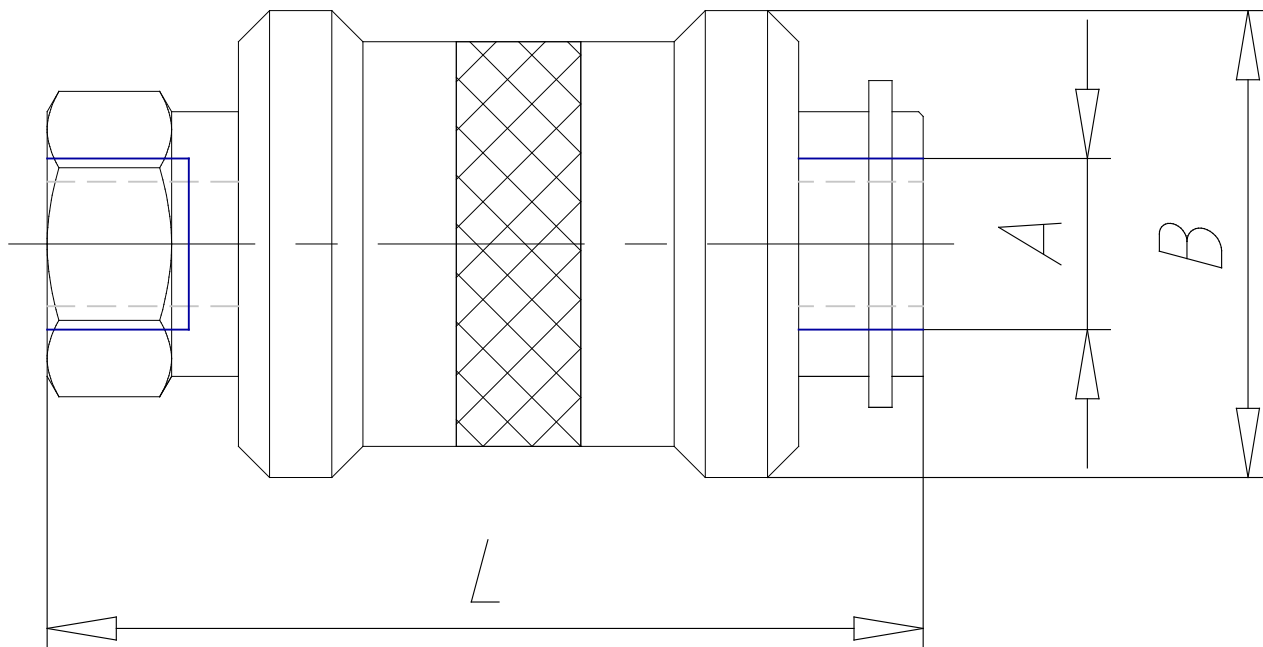

MAßE

Mod.	VMS-138-3/8
A	G3/8
ØB (mm)	35.0
leicht (mm)	70.0
Durchfluss bei 6 bar ΔP 1 (NI/min) 1-2	2100
Durchfluss bei 6 bar ΔP 1 (NI/min) 1-2	1830
Arbeitsdruck (bar)	0÷15
Temperatur. (°C) (°C)	-10 ÷ 80