

Series QN - Short-stroke cylinders

Product code: QN1A12A10

Datasheet creation date: 10/03/2025 00:22

Check the most updated document online [click here](#)




TECHNICAL DATA

| | |
|---------------------------------------|---|
| SERIE (Series) | QN |
| FUNZIONE (Funzionamento) | 1 = semplice effetto |
| MATERIALI (Materiali) | A = stelo acciaio INOX rullato - corpo AL |
| PHY (Diameter / mm) | 12 |
| TIPOCOSTRUT (Tipo costruttivo) | A = standard |
| HUB (Stroke / mm) | 10 |

Series QN - Short-stroke cylinders

Product code: QN1A12A10

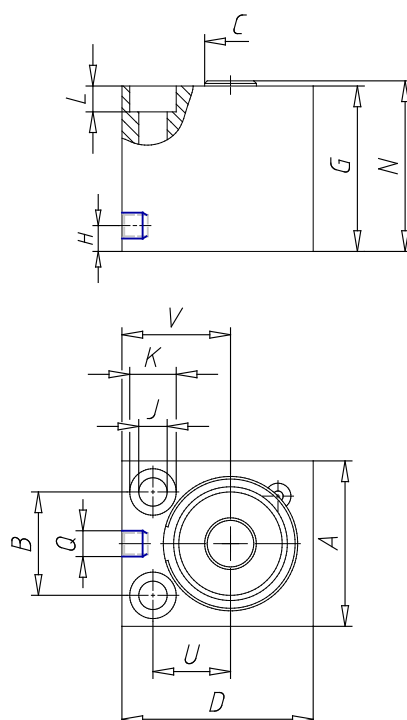

DIMENSIONS

| | |
|----------|------|
| A (mm) | 20 |
| B (mm) | 13 |
| Ø C (mm) | 5 |
| D (mm) | 25 |
| E (mm) | 25.0 |
| F (mm) | - |
| G (mm) | 26.0 |
| H (mm) | 5.0 |
| Ø J (mm) | 3.2 |
| Ø K (mm) | 5.8 |
| L (mm) | 3.0 |
| M (mm) | - |
| N (mm) | 30.0 |
| P | - |
| Q | M5 |
| R (mm) | - |
| SW (mm) | - |
| T (mm) | - |
| U (mm) | 9 |
| V (mm) | 16.0 |
| Z (mm) | - |