

## Series QN - Short-stroke cylinders

Product code: QN1A50A25

Datasheet creation date: 10/03/2025 00:22

Check the most updated document online [click here](#)




### TECHNICAL DATA

<b>SERIE (Series)</b>	QN
<b>FUNZIONE (Funzionamento)</b>	1 = semplice effetto
<b>MATERIALI (Materiali)</b>	A = stelo acciaio INOX rullato - corpo AL
<b>PHY (Diameter / mm)</b>	50
<b>TIPOCOSTRUT (Tipo costruttivo)</b>	A = standard
<b>HUB (Stroke / mm)</b>	25

## Series QN - Short-stroke cylinders

Product code: QN1A50A25

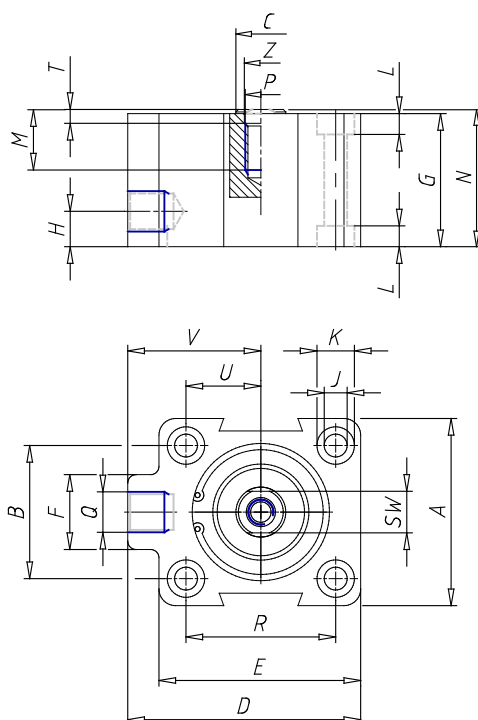

### DIMENSIONS

A (mm)	64
B (mm)	50
Ø C (mm)	16
D (mm)	72
E (mm)	64.0
F (mm)	20
G (mm)	57.5
H (mm)	8.5
Ø J (mm)	6.5
Ø K (mm)	10.5
L (mm)	6.3
M (mm)	15.5
N (mm)	58.5
P	M8
Q	G1/8
R (mm)	50
SW (mm)	13
T (mm)	3.5
U (mm)	25
V (mm)	40.0
Z (mm)	8.5