

Series QN - Short-stroke cylinders

Product code: QN1A63A25

Datasheet creation date: 10/03/2025 00:22

Check the most updated document online [click here](#)




TECHNICAL DATA

SERIE (Series)	QN
FUNZIONE (Funzionamento)	1 = semplice effetto
MATERIALI (Materiali)	A = stelo acciaio INOX rullato - corpo AL
PHY (Diameter / mm)	63
TIPOCOSTRUT (Tipo costruttivo)	A = standard
HUB (Stroke / mm)	25

Series QN - Short-stroke cylinders

Product code: QN1A63A25

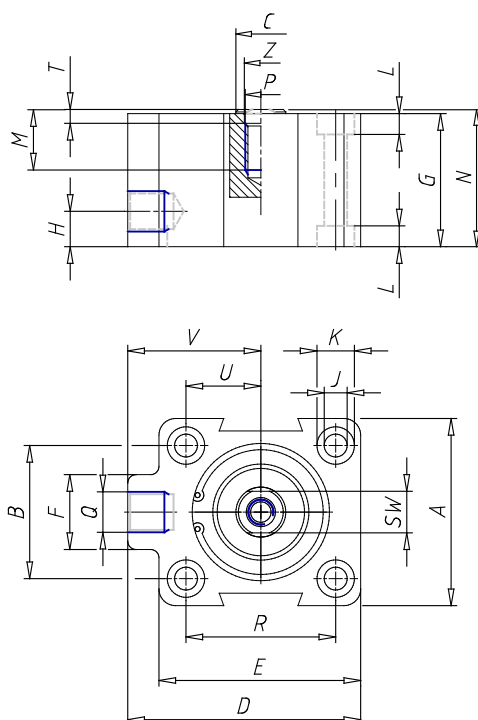

DIMENSIONS

A (mm)	80
B (mm)	62
Ø C (mm)	16
D (mm)	88
E (mm)	80.0
F (mm)	20
G (mm)	60.5
H (mm)	8.5
Ø J (mm)	8.5
Ø K (mm)	14.0
L (mm)	8.5
M (mm)	14.5
N (mm)	62.5
P	M8
Q	G1/8
R (mm)	62
SW (mm)	13
T (mm)	3.5
U (mm)	31
V (mm)	48.0
Z (mm)	8.5