

Electrovannes 2/2 et 3/2 - Mod. A32 - A33

Code de produit: A321-1C2

Date de création de la fiche technique : 21/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)






■ DONNÉES TECHNIQUES

SERIE (Série)	A
CORPO (Montage)	3 = corpo filettato
NUMEROVIE (Nombre de voies)	2 = 2 vie
FUNZIONE (Fonction)	1 = NC - normalmente chiusa
CONNESSIONI (Connexions)	1 = G1/8
DIAMETRO (Diametre nominal)	C = Ø 1.2 - 1.4 - 1.5 mm
MATERIALE (Materiau corps)	2 = ottone nichelato - ottone brunito - alluminio

Electrovannes 2/2 et 3/2 - Mod. A32 - A33

Code de produit: A321-1C2

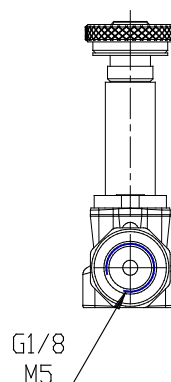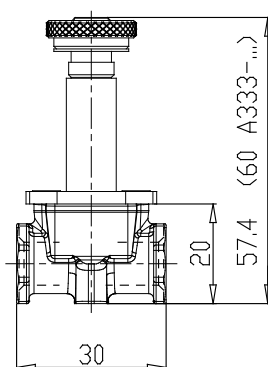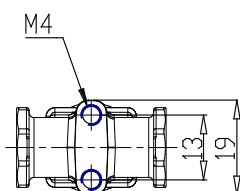

DIMENSIONS

SERIE (Série)	A
CORPO (Montage)	3 = corpo filettato
NUMEROVIE (Nombre de voies)	2 = 2 vie
FUNZIONE (Fonction)	1 = NC - normalmente chiusa
CONNESSIONI (Connexions)	1 = G1/8
DIAMETRO (Diametre nominal)	C = Ø 1.2 - 1.4 - 1.5 mm
MATERIALE (Materiau corps)	2 = ottone nichelato - ottone brunito - alluminio