

- Câble M8 mâle 3 broches - Femelle M12 4 broches

Code de produit: CS-AG03HB-C250

Date de création de la fiche technique : 22/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)





■ DONNÉES TECHNIQUES


Mod.	CS-AG03HB-C250
description	3-pin cable 24 AWG, high flexibility
Tension max	50V AC /60V DC
Courant max	3A
Nb de fils	3
Raccordement	Mâle M8 3 broches - Femelle M12 4 broches
Gaine ext	Pur. noir

- Câble M8 mâle 3 broches - Femelle M12 4 broches

Code de produit: CS-AG03HB-C250

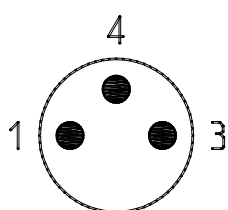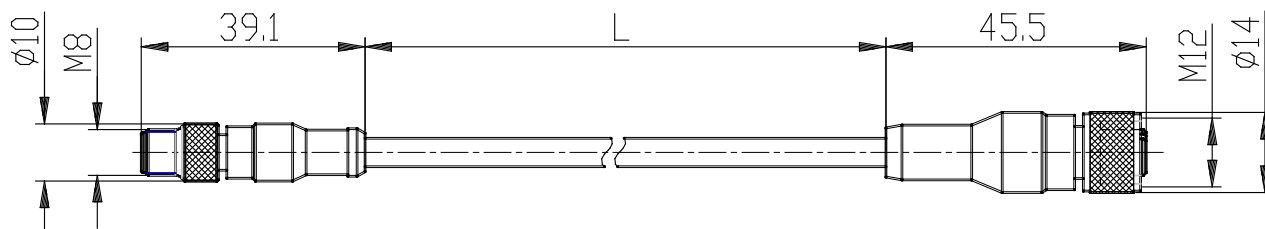

1) BROWN 1
3) BLUE 3
4) BLACK 4

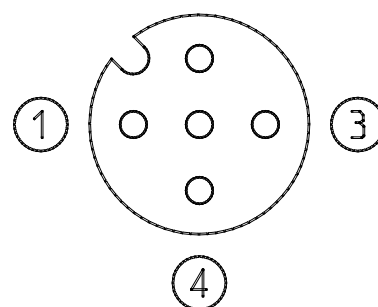

DIMENSIONS

L [lg câble] (mt)	2.5
---------------------	-----