

Electrovannes à commande directe (avec connexion linéaire) - Série K

Code de produit: K000-102-FC3

Date de création de la fiche technique : 22/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)




■ DONNÉES TECHNIQUES

Série	K000
Nombre d'orifices - fonction	1 = 2/2 vie - NC
Raccordement	0 = interface
Diametre nominal	2 = Ø 2 = Ø 0,6 mm - version 2/2,6 mm - version 2/2
Materiau corps	F = corps PBT, joint clapet FKM
Raccordement électrique	C = connexion linéaire avec protection
Tension d'alimentation	3 = 24 V DC - 1 W
Fixation	= standard, avec vis pour montage sur interface
Utilisation avec oxygène	= Non adapté pour une utilisation avec de l'oxygène

Electrovannes à commande directe (avec connexion linéaire) - Série K

Code de produit: K000-102-FC3

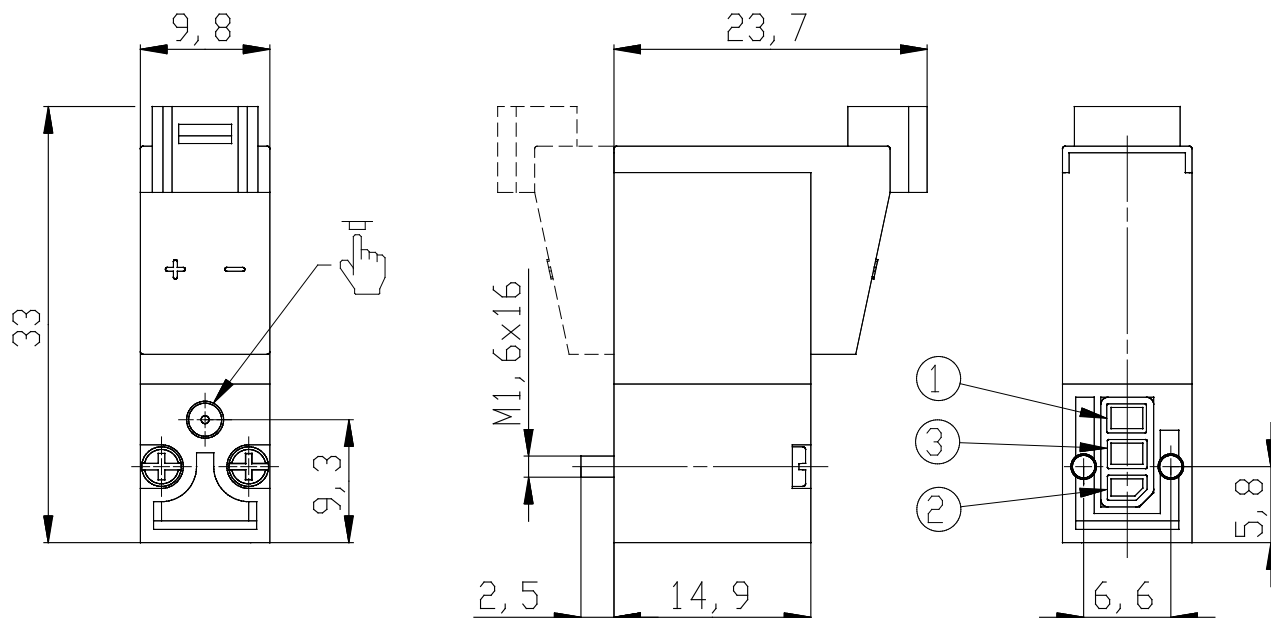

DIMENSIONS

Série	K000
Nombre d'orifices - fonction	1 = 2/2 vie - NC
Raccordement	0 = interface
Diametre nominal	2 = Ø 2 = Ø 0,6 mm - version 2/2,6 mm - version 2/2
Materiau corps	F = corps PBT, joint clapet FKM
Raccordement électrique	C = connexion linéaire avec protection
Tension d'alimentation	3 = 24 V DC - 1 W
Fixation	= standard, avec vis pour montage sur interface
Utilisation avec oxygène	= Non adapté pour une utilisation avec de l'oxygène