

Elettrovalvole a comando diretto - Serie PD

Codice prodotto: PD000-2A1-R53

Data di creazione del data sheet: 13/05/26 23.17

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)




SCHEDA TECNICA

Serie	PD
Esecuzione corpo	0 = corpo singolo
Numero posti	00 = interfaccia
Numero vie - Funzioni	2 = 2/2 vie - NC
Materiale - Connessioni corpo	A = corpo in alluminio - interfaccia laterale
Diametro orifizio	1 = Ø 0.8 mm
kv (l/min)	0.39
Materiale tenuta	R = NBR
Connessione elettrica	5 = standard industriale (9.4 mm)
Tensione - Potenza assorbita	3 = 24 V DC - 1 W
Fissaggio	= viti di fissaggio per metallo o clip per sottobase
Utilizzo con ossigeno	= Non idoneo per utilizzo con ossigeno

Elettrovalvole a comando diretto - Serie PD

Codice prodotto: PD000-2A1-R53

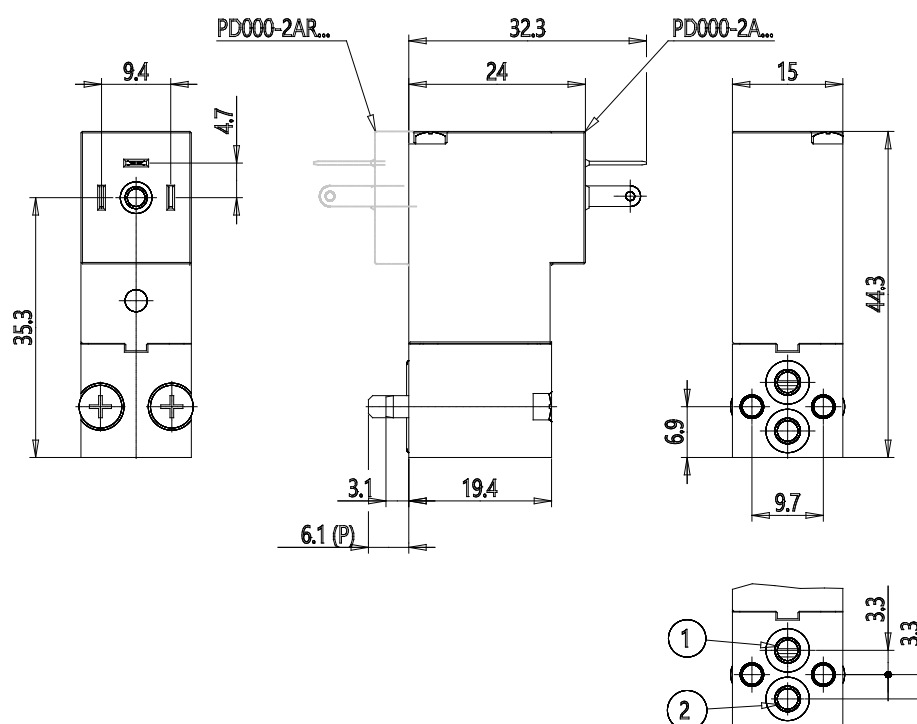

DIMENSIONI

Serie	PD
Esecuzione corpo	0 = corpo singolo
Numero posti	00 = interfaccia
Numero vie - Funzioni	2 = 2/2 vie - NC
Materiale - Conessioni corpo	A = corpo in alluminio - interfaccia laterale
Diametro orifizio	1 = \varnothing 0.8 mm
kv (l/min)	0.39
Materiale tenuta	R = NBR
Connessione elettrica	5 = standard industriale (9.4 mm)
Tensione - Potenza assorbita	3 = 24 V DC - 1 W
Fissaggio	= viti di fissaggio per metallo o clip per sottobase
Utilizzo con ossigeno	= Non idoneo per utilizzo con ossigeno