

## Cilindri corsa breve - Serie QL

Codice prodotto: QLM2A012A010

Data di creazione del data sheet: 13/05/26 23.04

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)




### SCHEDA TECNICA

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Serie</b>            | QL                                          |
| <b>Versione</b>         | M = Magnetico                               |
| <b>Funzionamento</b>    | 2 = doppio effetto                          |
| <b>Materiali</b>        | A = stelo acciaio INOX rullato - profilo AL |
| <b>Tipo costruttivo</b> | A = Standard                                |
| <b>Diametro (mm)</b>    | Ø12                                         |
| <b>Corsa (mm)</b>       | 10                                          |
| <b>Opzioni stelo</b>    | = Standard                                  |
| <b>Certificazioni</b>   | = Standard                                  |


## Cilindri corsa breve - Serie QL

Codice prodotto: QLM2A012A010

Ø12/Ø16/Ø20/Ø25

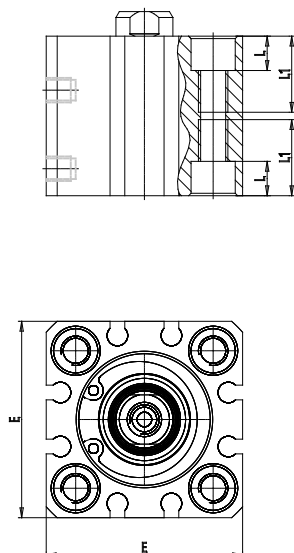

Ø32/Ø40/Ø50/Ø63/Ø80/Ø100

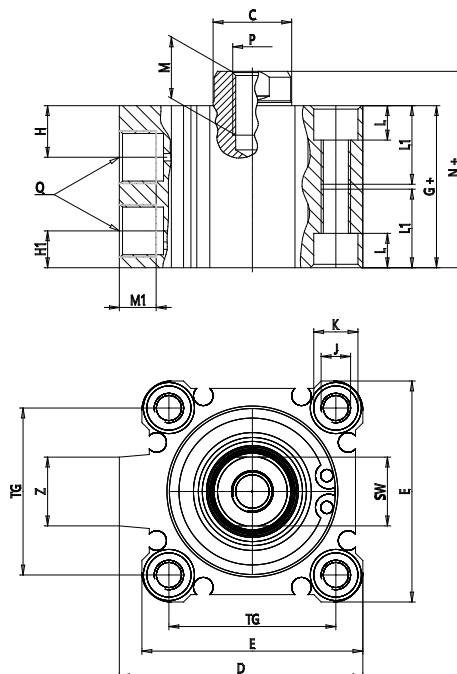

### DIMENSIONI

|         |        |
|---------|--------|
| C (mm)  | 6      |
| D (mm)  | 0.0    |
| E (mm)  | 25.0   |
| G (mm)  | 28.0   |
| H (mm)  | 7.5    |
| H1 (mm) | 5.0    |
| J       | M4x0.7 |
| K (mm)  | 6.5    |
| L (mm)  | 3.5    |
| L1 (mm) | 11.0   |
| M (mm)  | 6      |
| M1 (mm) | 6.0    |
| N (mm)  | 31.5   |
| P       | M3x0.5 |
| Q       | M5x0.8 |
| SW (mm) | 5      |
| TG (mm) | 15.5   |
| Z (mm)  | 0      |
| W (mm)  | 14.0   |
| KK      | M5x0.8 |
| AM (mm) | 10.5   |